


PD PD形制御盤キャビネット (防塵パッキン付)



上部が操作しやすい傾斜付キャビネット！

- 上部傾斜面には操作パネルが付いています。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を使用しています。
- オプションの基台(ZA)(674~676頁参照)と組合せ、デスクタイプとしても使用可能です。

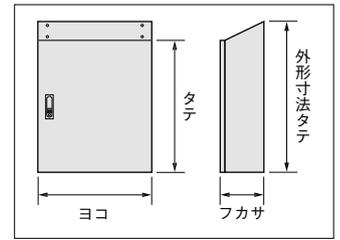

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗IF25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm パネル2.3mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
扉 形 式	片扉



PD20-46

PD20-64

屋内用 IP4X

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IF25-70B

フカサ 200mm

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			
◎	PD20-43	24,500	1	400	300	200	346	320	220	182	10.0	
◎	PD20-44	28,500	1	〃	400	〃	446	〃	320	〃	12.4	
◎	PD20-45	31,000	1	〃	500	〃	546	〃	420	〃	14.7	
◎	PD20-46	35,000	1	〃	600	〃	646	〃	520	〃	17.0	
◎	PD20-54	31,000	1	500	400	〃	446	420	320	〃	14.8	
◎	PD20-55	35,000	1	〃	500	〃	546	〃	420	〃	17.6	
◎	PD20-56	39,500	1	〃	600	〃	646	〃	520	〃	20.3	
◎	PD20-64	35,000	1	600	400	〃	446	520	320	〃	17.3	
◎	PD20-65	39,500	1	〃	500	〃	546	〃	420	〃	20.5	
◎	PD20-68	54,000	1	〃	800	〃	846	〃	720	〃	30.0	
◎	PD20-610	63,000	1	〃	1,000	〃	1,046	〃	920	176	36.4	
◎	PD20-86	54,000	1	800	600	〃	646	720	520	182	30.3	
◎	PD20-810	70,000	1	〃	1,000	〃	1,046	〃	920	176	46.3	

フカサ 250mm


納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			
◎	PD25-45	35,000	1	400	500	250	559	320	420	232	16.1	
◎	PD25-56	39,500	1	500	600	〃	659	420	520	〃	21.9	
◎	PD25-65	39,500	1	600	500	〃	559	520	420	〃	22.1	
◎	PD25-68	55,500	1	〃	800	〃	859	〃	720	〃	32.0	
◎	PD25-610	63,000	1	〃	1,000	〃	1,059	〃	920	226	38.6	
◎	PD25-86	56,500	1	800	600	〃	659	720	520	232	32.4	
◎	PD25-810	78,000	1	〃	1,000	〃	1,059	〃	920	226	48.9	

【注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

オプション PD-A アルミパネル

ヘアライン加工

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸 法 mm			適用キャビネット
				ヨコ	タテ	板厚	
◎	PD20-A04	4,400	1	392	170	3.0	PD20-43・44・45・46用
◎	PD20-A05	4,850	1	492	〃	〃	PD20-54・55・56用
◎	PD20-A06	5,450	1	592	〃	〃	PD20-64・65・68・610用
◎	PD20-A08	6,700	1	792	〃	〃	PD20-86・810用
◎	PD25-A04	4,850	1	392	222	3.0	PD25-45用
◎	PD25-A05	5,750	1	492	〃	〃	PD25-56用
◎	PD25-A06	6,550	1	592	〃	〃	PD25-65・68・610用
◎	PD25-A08	7,850	1	792	〃	〃	PD25-86・810用

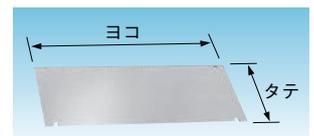

(取付例)

◎代理店様在庫品 ◎物流中心在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品