

さまざまな設置に対応可能な「基台なし」自立制御盤キャビネット！

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。(深さ250はボデー側面の溶接ナットはありません)
- 天面は照明パネル(オプション131頁参照)の取付けが可能です。
- ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。(深さ250を除く)
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。



■基台なしタイプ(E-A-N)


塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗LF25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗LF22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	鉄製基板(2.3mm)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm	
ハンドル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	

関連商品

SE ステンレス自立制御盤キャビネット(302頁)も
ございますのでご用命ください。

- 基台なしでの直付け設置が可能です。
- 基台の高さが選定可能です。
(100mm・200mm)

P.123~125

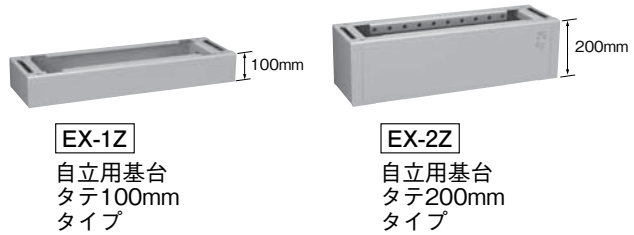

屋内用
片扉 IP5X (カテゴリー2)
両扉 IP4X

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗LF25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗LF22-90B

フカサ 250mm 基台なし

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一個 入数	扉形式	寸 法			アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
② ②	E25-716A-N	99,000	1	片扉	700	1,600	250	1,651	580	1,480	224	91
② ②	E25-719A-N	116,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	107
② ②	E25-816A-N	114,000	1	〃	800	1,600	〃	1,660	680	1,480	〃	101
② ②	E25-819A-N	131,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃	118
② ②	E25-821A-N	173,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215	130
② ②	E25-823A-N	194,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃	141
② ②	E25-1016A-N	161,000	1	両扉	1,000	1,600	〃	1,660	880	1,480	224*	131
② ②	E25-1019A-N	195,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃*	151
② ②	E25-1021A-N	235,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215*	166
② ②	E25-1023A-N	247,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃	180
② ②	E25-1216A-N	196,000	1	〃	1,200	1,600	〃	1,660	1,080	1,480	224*	149
② ②	E25-1219A-N	232,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃	173
② ②	E25-1221A-N	266,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215*	191
② ②	E25-1223A-N	278,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃	207
② ②	E25-1419A-N	253,000	1	〃	1,400	1,900	〃	1,960	1,280	1,780	224*	197
② ②	E25-1421A-N	294,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	215*	223
② ②	E25-1619A-N	294,000	1	〃	1,600	1,900	〃	1,960	1,480	1,780	212*	229

フカサ 350mm 基台なし

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一個 入数	扉形式	寸 法			アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
② ②	E35-57A-N	47,500	1	片扉	500	700	350	751	420	620	330	38
② ②	E35-68A-N	63,000	1	〃	600	800	〃	851	520	720	〃	49

㊦代理店様在庫品 ㊧物流センター在庫品 ①②③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより68mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】E25-716A-N→E25-716AC-Nとなります。

- ご注意
- 1.フカサの浅いボックス(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
 - 2.自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。【関連オプション:L型固定金具、基台安定板(125・126頁)】