


E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし

屋内用 保護等級 片扉 IP5X (カテゴリー2)
屋内用 保護等級 両扉 IP4X
CA100 CA-G04
塗装性能 (標準等級) 1000h
塗装性能 (高耐久等級) 120h
RoHS
ハンドル 鍵違い 対応
レーザー 穴加工
粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ポデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉又は両扉	

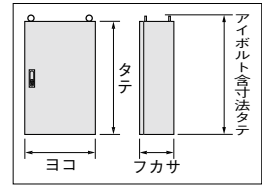

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

フカサ **400mm** 基台なし

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	寸 法			アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
⑤	E40-714A-N	127,000	1	片扉	700	1,400	400	1,451	580	1,280	374	93
②	E40-716A-N	138,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃	104
⑤	E40-718A-N	167,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃	115
②	E40-719A-N	170,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	121
⑤	E40-720A-N	208,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	365	127
⑤	E40-721A-N	233,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃	132
⑤	E40-723A-N	255,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃	138
⑤	E40-814A-N	136,000	1	〃	800	1,400	〃	1,451	680	1,280	374	102
②	E40-816A-N	153,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃	114
⑤	E40-818A-N	184,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃	126
②	E40-819A-N	187,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	132
⑤	E40-820A-N	224,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	365	138
⑤	E40-821A-N	239,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃	144
⑤	E40-823A-N	258,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃	156
⑤	E40-914A-N	163,000	1	〃	900	1,400	〃	1,451	780	1,280	374	112
②	E40-916A-N	175,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃	124
⑤	E40-918A-N	219,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃	137
②	E40-919A-N	223,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	144
⑤	E40-920A-N	258,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	365	153
⑤	E40-921A-N	266,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃	159
⑤	E40-923A-N	287,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃	171
⑤	E40-1014A-N	174,000	1	両扉	1,000	1,400	〃	1,451	880	1,280	374 [*]	130
②	E40-1016A-N	181,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃 [*]	145
⑤	E40-1018A-N	228,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃 [*]	160
②	E40-1019A-N	232,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃 [*]	168
⑤	E40-1020A-N	276,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	365 [*]	176
⑤	E40-1021A-N	298,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃 [*]	183
⑤	E40-1023A-N	318,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃 [*]	199
⑤	E40-1214A-N	216,000	1	〃	1,200	1,400	〃	1,460	1,080	1,280	374 [*]	149
②	E40-1216A-N	224,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,660	〃	1,480	〃 [*]	166
⑤	E40-1218A-N	268,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,860	〃	1,680	〃 [*]	183
②	E40-1219A-N	279,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃 [*]	191
⑤	E40-1220A-N	306,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,060	〃	1,880	365 [*]	199
⑤	E40-1221A-N	329,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	〃 [*]	208
⑤	E40-1223A-N	349,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃 [*]	224
⑤	E40-1416A-N	259,000	1	〃	1,400	1,600	〃	1,660	1,280	1,480	374 [*]	188
⑤	E40-1418A-N	308,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,860	〃	1,680	〃 [*]	207
②	E40-1419A-N	321,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃 [*]	216
⑤	E40-1420A-N	355,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,060	〃	1,880	365 [*]	226
⑤	E40-1421A-N	380,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	〃 [*]	236
⑤	E40-1423A-N	412,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃 [*]	255
⑤	E40-1616A-N	319,000	1	〃	1,600	1,600	〃	1,660	1,480	1,480	362 [*]	217
⑤	E40-1618A-N	342,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,860	〃	1,680	〃 [*]	238
②	E40-1619A-N	347,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃 [*]	248
⑤	E40-1620A-N	385,000	1	〃	〃	2,000	〃	2,060	〃	1,880	〃 [*]	258
⑤	E40-1621A-N	412,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	〃 [*]	269

◎物流センター在庫品 ①②③⑤⑦標準品(納期別)

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより68mm引いた寸法となります。
◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。