

B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ




- 扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
- ボデーに換気扇取付金具(オプション198頁参照)の取付けが可能です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	B-LSタイプ(木製基板15mm) S-LSタイプ(鉄製基板2.3mm)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル 小 (H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200) 中 (H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
ド ア 形 式	片扉又は両扉	



S20-45LS

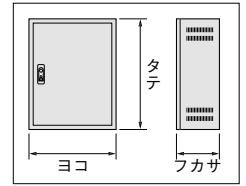

関連商品

B・S 盤用キャビネット (30~40頁)

フカサ 120mm

屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色 (5Y7/1) 日塗工 F25-70B

クリーム塗装 クリーム色 (2.5Y9/1) 日塗工 F22-90B

納期区分		品名記号		納期区分		品名記号		標準価格 円	一梱入数	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色			LB色	C色						ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	B-LS	S-LS	B-LS	S-LS
◎	⑤	B12-34LS	⑤	⑤	S12-34LS			13,000	2コ	片扉	300	400	120	220	320	88	101	7.9	8.6
⑤	⑤	B12-43LS	⑤	⑤	S12-43LS			13,000	2コ	〃	400	300	〃	320	220	〃	〃	8.0	8.7
⑤	⑤	B12-44LS	⑤	⑤	S12-44LS			15,000	1コ	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8	10.8
◎	⑤	B12-45LS	⑤	⑤	S12-45LS			17,000	1コ	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.7	13.0
⑤	⑤	B12-46LS	⑤	⑤	S12-46LS			20,500	1コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.6	15.1
◎	⑤	B12-55LS	⑤	⑤	S12-55LS			24,000	1コ	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	14.0	15.6
⑤	⑤	B12-56LS	⑤	⑤	S12-56LS			27,500	1コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	16.1	18.2
⑤	⑤	B12-57LS	⑤	⑤	S12-57LS			31,000	1コ	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.4	20.8
⑤	⑤	B12-64LS	⑤	⑤	S12-64LS			24,000	1コ	〃	600	400	〃	520	320	〃	〃	13.6	15.2
⑤	⑤	B12-66LS	⑤	⑤	S12-66LS			32,000	1コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.7	21.3
⑤	⑤	B12-67LS	⑤	⑤	S12-67LS			34,500	1コ	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	21.3	24.3
⑤	⑤	B12-68LS	⑤	⑤	S12-68LS			36,500	1コ	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	23.9	27.3
⑤	⑤	B12-69LS	⑤	⑤	S12-69LS			40,500	1コ	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	26.5	30.4
⑤	⑤	B12-105-2LS	⑤	⑤	S12-105-2LS			46,000	1コ	両扉	1,000	500	〃	920	420	〃	95*	26.4	30.0

フカサ 140mm

◎	⑤	B14-34LS	⑤	⑤	S14-34LS			14,000	2コ	片扉	300	400	140	220	320	108	121	8.3	9.0	
⑤	⑤	B14-44LS	⑤	⑤	S14-44LS			17,000	1コ	〃	400	400	〃	320	320	〃	〃	10.2	11.2	
◎	⑤	B14-45LS	⑤	⑤	S14-45LS			21,000	1コ	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.1	13.4	
⑤	⑤	B14-46LS	⑤	⑤	S14-46LS			26,000	1コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.0	15.6	
⑤	⑤	B14-55LS	⑤	⑤	S14-55LS			25,500	1コ	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	14.4	16.1	
⑤	⑤	B14-57LS	⑤	⑤	S14-57LS			32,000	1コ	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.9	21.4	
⑤	⑤	B14-65LS	⑤	⑤	S14-65LS			31,000	1コ	〃	600	500	〃	520	420	〃	〃	16.7	18.8	
⑤	⑤	B14-67LS	⑤	⑤	S14-67LS			36,500	1コ	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	21.9	24.9	
⑤	⑤	B14-69LS	⑤	⑤	S14-69LS			43,500	1コ	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	27.2	31.1	
⑤	⑤	B14-86-2LS	⑤	⑤	S14-86-2LS			46,000	1コ	両扉	800	600	〃	720	520	〃	〃	25.9	29.3	
⑤	⑤	B14-88-2LS	⑤	⑤	S14-88-2LS			48,500	1コ	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	32.6	37.3	
⑤	⑤	B14-89-2LS	⑤	⑤	S14-89-2LS			54,000	1コ	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	36.0	41.3	
⑤	⑤	B14-911-2LS	⑤	⑤	S14-911-2LS			68,500	1コ	〃	900	1,100	〃	820	1,020	〃	〃	115*	47.5	54.9

フカサ 160mm

⑤	⑤	B16-44LS	◎	⑤	S16-44LS			19,000	1コ	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.6	11.6	
⑤	⑤	B16-46LS	⑤	⑤	S16-46LS			27,500	1コ	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.5	16.1	
⑤	⑤	B16-55LS	⑤	⑤	S16-55LS			27,500	1コ	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	15.0	16.6	
⑤	◎	B16-57LS	⑤	⑤	S16-57LS			33,000	1コ	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	19.6	22.0	
◎	◎	B16-66LS	⑤	⑤	S16-66LS			34,000	1コ	〃	600	600	〃	520	520	〃	〃	19.9	22.4	
◎	◎	B16-68LS	⑤	⑤	S16-68LS			41,500	1コ	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	25.3	28.7	
⑤	⑤	B16-610LS	⑤	⑤	S16-610LS			48,000	1コ	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	30.7	35.0	
⑤	⑤	B16-88-2LS	⑤	⑤	S16-88-2LS			51,000	1コ	両扉	800	800	〃	720	720	〃	〃	141*	33.5	38.1
⑤	⑤	B16-105-2LS	⑤	⑤	S16-105-2LS			54,000	1コ	〃	1,000	500	〃	920	420	〃	〃	135*	27.9	31.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例]B12-34LS→B12-34LSCとなります。