

# OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光板付タイプ

屋外用  
保護等級  
**IP23D**  
(注1)

塗装性能  
(海水噴霧)  
**1000h**

塗装性能  
(融融アルカリ)  
**120h**

ハンドル  
鍵違い  
対応


粉体塗装

両側面、扉面、背面の遮光板で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制！  
ルーバーの換気量が多く、結露しにくい構造！\*

- 遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
  - ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。
  - 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- \* 結露につきましては、使用環境により効果が得られない場合もありますので、その場合は、ヒータ等による結露対策等を行ってください。  
(注1) 鉛直から60度の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。



OE35-714LDA

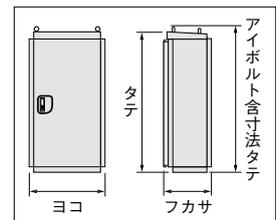

オプション掲載頁

123 ~ 131 頁

塗 装 色	※ ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗IF25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗IF22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm 遮光板1.6mm 下面開口プレート1.6mm 基台3.2mm~4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉	

※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。

(注1)  
屋外用 **IP23D**

## ●屋根付

フカサ **350mm**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗IF25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗IF22-90B

単位/mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	外形寸法			アイボルト 含む法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	<b>OE35-78LDA</b>	127,000	1	片扉	786	921	436	965	620	720	330	98
⑤ ⑤	<b>OE35-710LDA</b>	140,000	1	〃	〃	1,121	〃	1,165	〃	920	324	114
⑤ ⑤	<b>OE35-712LDA</b>	149,000	1	〃	〃	1,321	〃	1,365	〃	1,120	〃	142
⑤ ⑤	<b>OE35-714LDA</b>	168,000	1	〃	〃	1,521	〃	1,569	580	1,280	〃	152
⑤ ⑤	<b>OE35-716LDA</b>	204,000	1	〃	〃	1,721	〃	1,769	〃	1,480	〃	169
⑤ ⑤	<b>OE35-719LDA</b>	244,000	1	〃	〃	2,021	〃	2,069	〃	1,780	〃	194
⑤ ⑤	<b>OE35-816LDA</b>	239,000	1	〃	886	1,721	〃	1,769	680	1,480	〃	187
⑤ ⑤	<b>OE35-819LDA</b>	269,000	1	〃	〃	2,021	〃	2,069	〃	1,780	〃	220

フカサ **500mm**

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	外形寸法			アイボルト 含む法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	<b>OE50-710LDA</b>	167,000	1	片扉	786	1,121	586	1,169	620	920	474	131
⑤ ⑤	<b>OE50-712LDA</b>	182,000	1	〃	〃	1,321	〃	1,369	〃	1,120	〃	152
⑤ ⑤	<b>OE50-714LDA</b>	201,000	1	〃	〃	1,521	〃	1,569	580	1,280	〃	174
⑤ ⑤	<b>OE50-816LDA</b>	254,000	1	〃	886	1,721	〃	1,778	680	1,480	〃	211
⑤ ⑤	<b>OE50-819LDA</b>	302,000	1	〃	〃	2,021	〃	2,078	〃	1,780	〃	246

㊦代理店様在庫品 ㊧物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊨受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]OE35-78LDA→OE35-78LDACとなります。

(注1) 鉛直から60度の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。  
斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。

㊧注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。  
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止の処理を行ってください。