

OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット・遮光板付タイプ


屋外用 保護等級 IP54 <small>(カテゴリ-2)</small>	塗装性能 (塩水噴霧) 1000h	塗装性能 (酢酸アルカール) 120h	ハンドル 鍵違い 対応	粉体塗装
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------

両側面、扉面、背面の遮光板で 屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制！

- 遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
- 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。



OE35-714DA

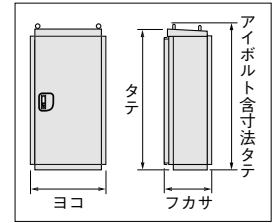

塗 装 色	※ ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ポデー2.3mm 屋根2.3mm 遮光板1.6mm 下面開口プレート1.6mm 基台3.2mm~4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉	

※ 基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。

オプション掲載頁

123 ~ 131 頁

屋外用 **IP54**
(カテゴリ-2)

● 屋根付

フカサ **350mm**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

単位/mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	外形寸法			アイボルト 含寸法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	OE35-78DA	122,000	1	片扉	786	921	436	965	620	720	330	97
⑤ ⑤	OE35-710DA	135,000	1	〃	〃	1,121	〃	1,165	〃	920	324	113
⑤ ⑤	OE35-712DA	144,000	1	〃	〃	1,321	〃	1,365	〃	1,120	〃	140
⑤ ⑤	OE35-714DA	161,000	1	〃	〃	1,521	〃	1,569	580	1,280	〃	150
⑤ ⑤	OE35-716DA	195,000	1	〃	〃	1,721	〃	1,769	〃	1,480	〃	166
⑤ ⑤	OE35-719DA	235,000	1	〃	〃	2,021	〃	2,069	〃	1,780	〃	191
⑤ ⑤	OE35-816DA	227,000	1	〃	886	1,721	〃	1,769	680	1,480	〃	185
⑤ ⑤	OE35-819DA	259,000	1	〃	〃	2,021	〃	2,069	〃	1,780	〃	217

フカサ **500mm**

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	外形寸法			アイボルト 含寸法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	OE50-710DA	161,000	1	片扉	786	1,121	586	1,169	620	920	474	131
⑤ ⑤	OE50-712DA	175,000	1	〃	〃	1,321	〃	1,369	〃	1,120	〃	152
⑤ ⑤	OE50-714DA	194,000	1	〃	〃	1,521	〃	1,569	580	1,280	〃	174
⑤ ⑤	OE50-816DA	242,000	1	〃	886	1,721	〃	1,778	680	1,480	〃	211
⑤ ⑤	OE50-819DA	292,000	1	〃	〃	2,021	〃	2,078	〃	1,780	〃	246

Ⓜ 代理店様在庫品 Ⓞ 物流センター在庫品 ① ③ ⑤ ⑦ 標準品 (納期別) Ⓢ 受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **Ⓞ** を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。【例】**OE35-78DA** → **OE35-78DAC** となります。

⚠ 注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。
 所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。