

塗装性能
(防水防錆)
1000h

塗装性能
(耐アルカリ性)
120h

ハンドル
鍵違い
対応

粉体塗装


屋外での発熱機器収納に！

- 両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。
- ルーバー部は金網が付いています。
- 機能的・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。

【注意】 換気口よりキャビネット内部に雨水等が入りますので、収納機器の選定にはご注意ください。



OE35-714LA

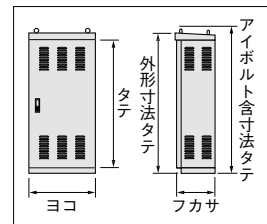

塗 装 色	※ ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm 遮光板1.6mm 下面開口プレート1.6mm 基台3.2mm~4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉	

※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。

オプション掲載頁

123 ~ 131 頁

屋外用

●屋根付

フカサ 350mm

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

単位/mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 含寸法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	OE35-78LA	118,000	1	片扉	700	800	350	921	965	620	720	330	72
⑤ ⑤	OE35-710LA	129,000	1	〃	〃	1,000	〃	1,121	1,165	〃	920	324	82
⑤ ⑤	OE35-712LA	139,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,321	1,365	〃	1,120	〃	93
⑤ ⑤	OE35-714LA	154,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,521	1,569	580	1,280	〃	108
⑤ ⑤	OE35-716LA	187,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,721	1,769	〃	1,480	〃	119
⑤ ⑤	OE35-719LA	225,000	1	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	134
⑤ ⑤	OE35-816LA	220,000	1	〃	800	1,600	〃	1,721	1,769	680	1,480	〃	133
⑤ ⑤	OE35-819LA	248,000	1	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	150

フカサ 500mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 含寸法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	OE50-710LA	154,000	1	片扉	700	1,000	500	1,121	1,169	620	920	474	95
⑤ ⑤	OE50-712LA	167,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,321	1,369	〃	1,120	〃	109
⑤ ⑤	OE50-714LA	185,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,521	1,569	580	1,280	〃	125
⑤ ⑤	OE50-816LA	233,000	1	〃	800	1,600	〃	1,721	1,778	680	1,480	〃	151
⑤ ⑤	OE50-819LA	278,000	1	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,078	〃	1,780	〃	173

㊟代理店様在庫品 ㊞物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊞受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]OE35-78LA→OE35-78LACとなります。

【注意】 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。