

電話用端子収納用キャビネット

端子板は実装していません


電話用端子盤 (IDF)、光接続箱用通信機器の収納に！

- 入出線部は、開口プレート付入線穴、反対側はケーブルエントリーパッキンを付属しています。
- 薄板の採用により軽量化を実現しています。
- ドアのコーナー部はR付でソフトなデザインです。

塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
材 質	鉄
取 付 基 板	木製基板 12mm
キャビネット板厚	扉、ボデー 1.0mm、開口プレート 1.0mm
ハ ン ド ル	平面ハンドル小 (H-11AN) (キーNo. N200)



THA8-2535AC

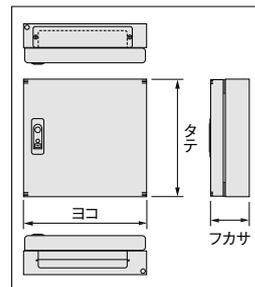

屋内用

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

単位/mm

端子板 対数	納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	一個 入数	扉形式	外形寸法			製品 質量 kg	摘 要
						ヨコ	タテ	フカサ		
10	◎	THA8-2535AC	9,350	1	片扉	250	350	80	3.0	
20	◎	THA8-255AC	10,000	1	〃	〃	500	〃	4.0	
30	◎	THA8-45AC	13,500	1	〃	400	〃	〃	5.8	
40	◎	THA8-45AC	13,500	1	〃	〃	〃	〃	5.8	
60	◎	THA12-46AC	17,500	1	〃	〃	600	120	7.6	
80	◎	THA12-47AC	19,500	1	〃	〃	700	〃	8.7	

- 端子板サイズ 53×115mm。
- 木製基板サイズ 上表の寸法よりヨコ、タテ70mmを差引いた寸法。

FTP-A FRP樹脂製端子ボックス

電話用端子収納用キャビネット


端子板は実装していません

- 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。

塗 装 色	Nベージュ塗装 (5Y8/1)
材 質	FRP樹脂製
取 付 基 板	木製基板 15mm
キャビネット板厚	扉、ボデー 3.0～4.0mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)



FTP10-45A

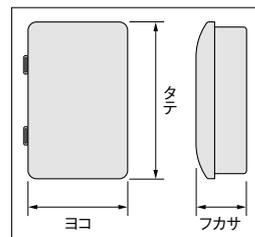

屋内・屋外兼用 IP44

Nベージュ塗装
(5Y8/1)

単位/mm

端子板 対数	納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	一個 入数	扉形式	外形寸法			製品 質量 kg	摘 要
						ヨコ	タテ	フカサ		
10	◎	FTP10-23A	23,500	1	片扉	200	300	100	2.5	
10	◎	FTP10-2535A	25,500	1	〃	250	350	〃	3.4	
20	◎	FTP10-34A	28,500	1	〃	300	400	〃	4.3	
40	◎	FTP10-45A	36,500	1	〃	400	500	〃	6.3	
60	◎	FTP10-56A	46,500	1	〃	500	600	〃	8.6	
80	◎	FTP10-68A	61,000	1	〃	600	800	〃	16.1	

- ◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品
- 都市機構 (都市再生機構) 対応品 (EF-119-5-A) もございますので別途お問合せください。
- 端子板サイズ 53×115mm。
- 屋外でのご使用の場合は、水抜き穴を設けることをお奨めします。