

HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース


■防湿工事用イソモ顆粒付属

材 質	高密度ポリエチレン
色 彩	コンクリート調グレー
板 厚	10mm

(地中半埋込タイプです。)

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			製品質量 kg
				A	B	C	
◎	HVP-3P	51,500	1	300	700	250	10
◎	HVP-5P	72,000	1	500	〃	〃	15
◎	HVP-7P	102,000	1	700	〃	〃	20

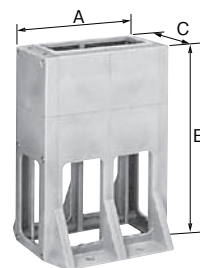

HVP-5P

ステンレス製 粉体塗装

HVP-C ステンレス製チャンネルベース


■コンクリート基礎固定用

材 質	ステンレス (SUS304)
塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工F25-70B)
板 厚	3.0mm

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			製品質量 kg
				A	B	C	
◎	HVP-3C	23,500	1	280	100	230	4.0
◎	HVP-5C	27,500	1	480	〃	〃	5.5
◎	HVP-7C	31,500	1	680	〃	〃	7.0

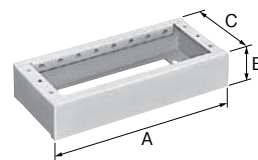

HVP-5C

KA-A 仮設スイッチボックス

屋外用 保護等級 IPX3 (注1)
 塗装性能 (塩水噴霧) 1000h
 塗装性能 (鹽アルカリ) 120h
 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
 粉体塗装


- 仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。
- JIS安全色 黄赤 (危険な場所に使用)を採用しています。

(注1) 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所 (高所等)へのご使用はお避けください。

塗 装 色	オレンジ塗装 (2.5YR6/14)日塗工F12-60X
材 質	鉄
取付基板	木製基板 (15mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.2mm
ハンドル	矢形ハンドル (小)
扉 形 式	片扉



KA16-24A

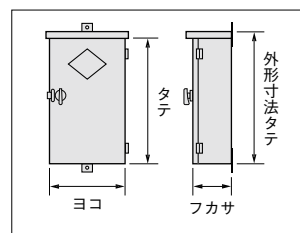

関連商品

KP-A ABS樹脂製仮設用プラボックス (370頁)

(注1)
屋外用 IPX3

オレンジ塗装
2.5YR6/14
日塗工F12-60X

単位/mm

納期区分	品名記号	1 ヨコ標準価格 円	一梱入数	寸 法			外形寸法	木製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		タテ	ヨコ		
◎	KA16-24A	9,900	2コ	200	400	160	420	150	350	130	5.0
◎	KA20-35A	17,000	2コ	300	500	200	520	250	450	170	8.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) ②受注品