


# K 仮設キャビネット

屋外用 保護等級 **IPX3** (注1)  
 塗装性能 (塩水噴霧) **1000h**  
 塗装性能 (塩霧/アルカリ) **120h**  
 低ホルムアルデヒド **F☆☆☆☆**  
**粉体塗装**

## 使い易さを追求した充実機能の仮設キャビネット！

- 持ち運びに便利な取手付です。
- コンセント用引出口が付いています。  
(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)
- 収納式の仮設バーが付いています。
- 錠収納式平面ハンドルを採用しています。  
(南京錠の取付が可能です。)
- JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
- ヨコ600mm以上は両扉タイプです。

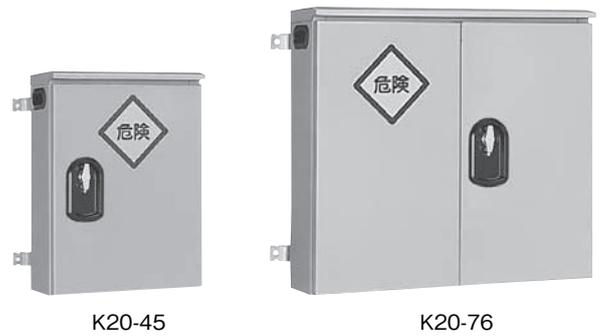

(注1)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。

塗 装 色	オレンジ塗装(2.5YR6/14)日塗工F12-60X
材 質	鉄
取付基板	木製基板(15mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
扉 形 式	片扉又は両扉

### フカサ 160mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	木製基板寸法		有効フカサ	電線出入口数	コンセント引出口	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ				
○	<b>K16-43</b>	23,500	2コ	片扉	400	325	160	355	320	220	129	1	—	9.9
○	<b>K16-45</b>	25,500	1コ	〃	〃	〃	525	〃	〃	420	〃	1	—	13.5
○	<b>K16-75</b>	39,500	1コ	両扉	700	〃	〃	〃	620	〃	〃	2	—	21.0

### フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	木製基板寸法		有効フカサ	電線出入口数	コンセント引出口	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ				
○	<b>K20-34</b>	23,500	1	片扉	300	425	200	455	220	320	169	1	○	10.8
○	<b>K20-45</b>	27,500	1	〃	400	525	〃	555	320	420	〃	1	○	14.7
○	<b>K20-54</b>	27,500	1	〃	500	425	〃	455	420	320	〃	1	○	15.0
○	<b>K20-55</b>	31,500	1	〃	〃	525	〃	555	〃	420	〃	1	○	17.2
○	<b>K20-56</b>	33,500	1	〃	〃	625	〃	655	〃	520	〃	1	○	19.4
○	<b>K20-65</b>	35,500	1	両扉	600	525	〃	555	520	420	〃	2	○	19.7
○	<b>K20-68</b>	47,500	1	〃	〃	825	〃	855	〃	720	〃	2	○	27.7
○	<b>K20-76</b>	41,500	1	〃	700	625	〃	655	620	520	〃	2	○	25.4
○	<b>K20-97</b>	51,500	1	〃	900	725	〃	755	820	620	〃	2	—	34.3
○	<b>K20-106</b>	57,500	1	〃	1,000	625	〃	655	920	520	〃	3	—	33.5
○	<b>K20-107</b>	64,000	1	〃	〃	725	〃	755	〃	620	〃	3	—	37.5
○	<b>K20-127</b>	67,500	1	〃	1,200	〃	〃	〃	1,120	〃	〃	3	—	43.5

### フカサ 250mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	木製基板寸法		有効フカサ	電線出入口数	コンセント引出口	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ				
○	<b>K25-56</b>	37,500	1	片扉	500	625	250	655	420	520	219	1	○	20.8
○	<b>K25-68</b>	51,500	1	両扉	600	825	〃	855	520	720	〃	2	○	29.6
○	<b>K25-76</b>	49,500	1	〃	700	625	〃	655	620	520	〃	2	○	27.0
○	<b>K25-710</b>	65,500	1	〃	〃	1,025	〃	1,055	〃	920	〃	2	○	39.3
○	<b>K25-97</b>	62,000	1	〃	900	725	〃	755	820	620	〃	2	—	36.5
○	<b>K25-99</b>	72,000	1	〃	〃	925	〃	955	〃	820	〃	2	—	44.0
○	<b>K25-106</b>	67,500	1	〃	1,000	625	〃	655	920	520	〃	3	—	35.7
○	<b>K25-108</b>	72,000	1	〃	〃	825	〃	855	〃	720	〃	3	—	44.0
○	<b>K25-127</b>	77,500	1	〃	1,200	725	〃	755	1,120	620	〃	3	—	46.0
○	<b>K25-129</b>	83,500	1	〃	〃	925	〃	955	〃	820	〃	3	—	55.7
○	<b>K25-1410</b>	113,000	1	〃	1,400	1,025	〃	1,055	1,320	920	〃	4	—	68.8

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

(注1)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コントロール(小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット