


# OM-B 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)




粉体塗装

## 電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット！ 水切、防塵・防水パッキン付！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

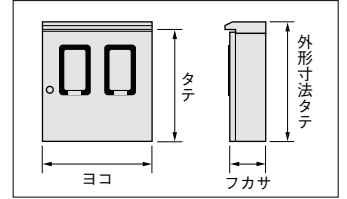

|          |                                      |                                       |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 塗 装 色    | ライトベージュ塗装(5Y7/1)<br>LB色(日塗工 F25-70B) | クリーム塗装(2.5Y9/1)<br>クリーム色(日塗工 F22-90B) |
| 材 質      | 鉄                                    |                                       |
| 取付基板     | 木製基板(25mm)                           |                                       |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm ポデー1.6mm                      |                                       |
| ハ ン ド ル  | 封印付キーハンドル(H-26N)                     | ハンドル(H-28)                            |
| 扉 形 式    | 片扉                                   |                                       |

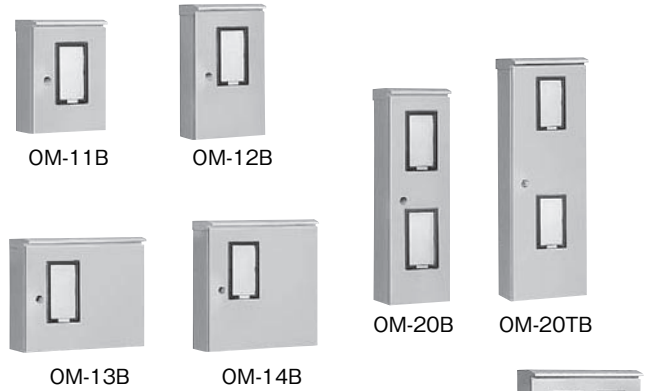

- 関連商品**
- SOM-B** ステンレス引込計器盤キャビネット (308頁)
  - FBA-MB** FRP樹脂製引込計器盤ボックス (368頁)



**全電力管内向** (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)  
**東京電力管内向** (強化耐候型電力量計用)  
**中部電力管内向**  
 その他の強化耐候型電力量計使用地域  
 それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工F25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工F22-90B

### ●屋根付

| 納期区分<br>LB色 C色 | 品名記号           | 標準価格 円 | 一梱<br>入数 | 寸 法 |       |     | 外形<br>寸法<br>タテ | 取付スペース  |   | 製品<br>質量<br>kg |
|----------------|----------------|--------|----------|-----|-------|-----|----------------|---|---|----------------|
|                |                |        |          | ヨコ  | タテ    | フカサ |                | 全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)*                         | 東京電力管内向・中部電力管内向<br>その他の強化耐候型電力量計使用地域                            |                |
| ◎◎             | <b>OM-11B</b>  | 25,500 | 1        | 300 | 400   | 200 | 430            | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1  | (WHM 単(三)相 3線式 30A) × 1   | 9.9            |
| ◎◎             | <b>OM-12B</b>  | 27,500 | 1        | 〃   | 500   | 〃   | 530            | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1  | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1  | 11.6           |
| ◎◎             | <b>OM-13B</b>  | 25,500 | 1        | 500 | 400   | 〃   | 430            | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1<br>(ELB 3P 60A) × 1                    | (WHM 単(三)相 3線式 30A) × 1<br>(ELB 3P 60A) × 1                     | 14.9           |
| ◎◎             | <b>OM-14B</b>  | 30,500 | 1        | 〃   | 500   | 〃   | 530            | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1<br>(ELB 3P 100A) × 1                   | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1<br>(ELB 3P 100A) × 1                   | 17.4           |
| ◎③             | <b>OM-20B</b>  | 29,500 | 1        | 250 | 800   | 〃   | 830            | (WHM 単(三)相 3線式 30A) × 2   | —   | 15.4           |
| ◎◎             | <b>OM-20TB</b> | 36,500 | 1        | 350 | 1,000 | 〃   | 1,030          | —   | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2  | 22.7           |
| ◎◎             | <b>OM-21B</b>  | 27,500 | 1        | 500 | 400   | 〃   | 430            | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2  | (WHM 単(三)相 3線式 30A) × 2   | 15.2           |
| ◎◎             | <b>OM-22B</b>  | 32,500 | 1        | 〃   | 500   | 〃   | 530            | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2  | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2  | 17.7           |
| ◎◎             | <b>OM-32B</b>  | 40,500 | 1        | 700 | 〃     | 〃   | 〃              | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 3  | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 3  | 23.6           |
| ◎③             | <b>OM-34B</b>  | 37,500 | 1        | 500 | 〃     | 〃   | 〃              | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1<br>(WHM 単相 2線式 30A) × 1<br>タイムスイッチ × 1 | —   | 17.7           |
| ◎③             | <b>OM-34TB</b> | 42,500 | 1        | 〃   | 600   | 〃   | 630            | —   | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1<br>(WHM 単相 2線式 30A) × 1<br>タイムスイッチ × 1 | 20.2           |
| ◎③             | <b>OM-44NB</b> | 44,500 | 1        | 700 | 〃     | 〃   | 〃              | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2<br>(WHM 単相 2線式 30A) × 1<br>タイムスイッチ × 1 | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2<br>(WHM 単相 2線式 30A) × 1<br>タイムスイッチ × 1 | 26.8           |
| ◎◎             | <b>OM-45B</b>  | 42,500 | 1        | 500 | 800   | 〃   | 830            | (WHM 単(三)相 3線式 30A) × 4   | (WHM 単(三)相 3線式 30A) × 4   | 25.3           |
| ◎◎             | <b>OM-46B</b>  | 49,500 | 1        | 〃   | 1,000 | 〃   | 1,030          | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 4  | (WHM 単(三)相 3線式 120A) × 4  | 30.3           |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品  
 ※ご注文の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。