

M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用
保護等級
IP44

塗装性能
(耐水・耐油)
1000h

塗装性能
(耐アルカリ性)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

粉体塗装

全電力管内向

R基調のデザイン、コンパクトで軽量な水切防塵・防水構造の引込計器盤キャビネット！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- コーナー部が丸味をもったデザインです。
- スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。
- 粉体塗装ですので、耐候性に優れています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

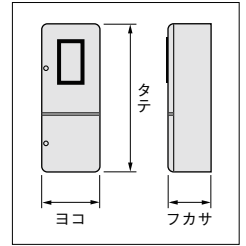

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部20mm)
キャビネット板厚	扉1.2mm ボデー1.2mm
ハ ン ド ル	封印付キーハンドル (H-26N) 計器部扉 キーハンドル (H-24N) スイッチ部扉 ハンドル (H-28)
扉 形 式	片扉または2段扉



MS-12RB



MS-35RB

屋内・屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

●2段扉

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	外形寸法			取付スペース※	製品質量kg
				ヨコ	タテ	フカサ		
◎	M-12RB	27,500	1	300	465	185	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 1	8.2
◎	MS-12RB	47,500	1	〃	800	〃	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	13.7
◎	MS-35RB	73,500	1	500	900	〃	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1 [WHM 単相 2線式 30A] × 1 [ELB 2P 30A] × 1 タイムスイッチ × 1	22.2
◎	MS-22RB	72,000	1	〃	〃	〃	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	22.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品
※ご選定の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット