

SH-B 集計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)




全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

電力量計の集中管理をするのに適した
集計器盤キャビネット！
水切、防塵・防水パッキン付！

● 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	封印付キーハンドル キーハンドル ハンドル (H-28)	(H-26N) 主幹スイッチ部 (H-27N) 計器部 (H-24N) 分岐スイッチ部
扉 形 式	3枚扉	

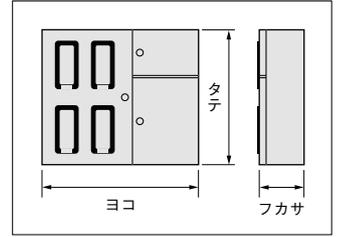

SH-34B



SH-36B

屋内・屋外兼用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工 F25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工 F22-90B

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	摘 要	外形寸法			取付スペース※	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		
◎	SH-34B	95,500	1	単(三)相 3線式 30A 4回路用	900	700	200	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 4 {MCB 3P 100A} × 1 {ELB 3P 30A} × 4	36.3
◎	SH-36B	125,000	1	6回路用	〃	1,000	〃	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 6 {MCB 3P 100A} × 1 {ELB 3P 30A} × 6	49.2
◎	SH-38B	143,000	1	8回路用	〃	1,300	〃	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 8 {MCB 3P 200A} × 1 {ELB 3P 30A} × 8	62.1
◎	SH-310B	158,000	1	10回路用	〃	1,600	〃	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 10 {MCB 3P 200A} × 1 {ELB 3P 30A} × 10	76.5
◎	SH-312B	204,000	1	12回路用	1,300	1,300	〃	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 12 {MCB 3P 200A} × 1 {ELB 3P 30A} × 12	85.4
◎	SH-315B	236,000	1	15回路用	〃	1,600	〃	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 15 {MCB 3P 300A} × 1 {ELB 3P 30A} × 15	105.2
◎	SH-320B	285,000	1	20回路用	1,500	〃	〃	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 20 {MCB 3P 300A} × 1 {ELB 3P 30A} × 20	122.1

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] SH-34B → SH-34BC となります。

※外形寸法、取付位置、計器の取付スペース等につきましては、電力会社により異なる場合がありますので別途内線規程等でご確認ください。

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コントロール
(小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット