

SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



粉体塗装

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)


電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット！
水切、防塵・防水パッキン付！

● 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

関連商品

SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット (314頁)

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	封印付キーハンドル (H-26N) 主幹スイッチ部 (H-27N) 計器部	キーハンドル (H-24N) 分岐スイッチ部
扉 形 式	3枚扉	

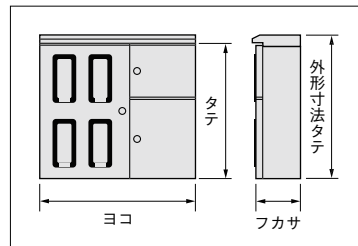

SHO-36B



SHO-38B

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工 F25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工 F22-90B

単位/mm

●屋根付

納期区分	品名記号	標準価格円	一個入数	摘 要	寸 法			外形寸法	取付スペース※	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ		
◎	SHO-34B	102,000	1	単(三)相 3線式 30A 4回路用	900	700	200	730	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×4 (MCB 3P 100A)×1 (ELB 3P 30A)×4	38.8
◎	SHO-36B	149,000	1	6回路用	1,000	700	200	1,030	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×6 (MCB 3P 100A)×1 (ELB 3P 30A)×6	51.7
◎	SHO-38B	167,000	1	8回路用	1,300	700	200	1,330	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×8 (MCB 3P 200A)×1 (ELB 3P 30A)×8	64.6
◎	SHO-310B	191,000	1	10回路用	1,600	700	200	1,630	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×10 (MCB 3P 200A)×1 (ELB 3P 30A)×10	79.0
◎	SHO-312B	242,000	1	12回路用	1,300	1,300	200	1,330	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×12 (MCB 3P 200A)×1 (ELB 3P 30A)×12	88.9
◎	SHO-315B	284,000	1	15回路用	1,600	1,300	200	1,630	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×15 (MCB 3P 300A)×1 (ELB 3P 30A)×15	108.7
◎	SHO-320B	343,000	1	20回路用	1,500	1,300	200	1,630	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×20 (MCB 3P 300A)×1 (ELB 3P 30A)×20	126.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] SHO-34B → SHO-34BC となります。

※外形寸法、取付位置、計器の取付スペース等につきましては、電力会社により異なる場合がありますので別途内線規程等でご確認ください。