

# SH-TB 集合計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)


屋内・屋外用 保護等級 IP44
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h
塗装性能 (酸・アルカリ) 120h
RoHS
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆

粉体塗装


電力量計の集中管理をするのに適した  
集合計器盤キャビネット！  
水切、防塵・防水パッキン付！

● 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 F22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	封印付キーハンドル (H-26N) 主幹スイッチ部 (H-27N) 計器部	(H-24N) 分岐スイッチ部
扉 形 式	3枚扉	

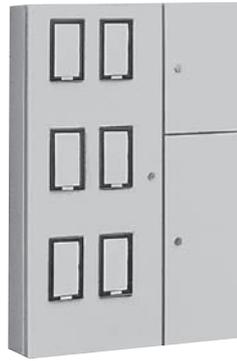

SH-36TB

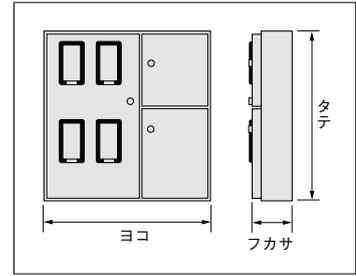

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)  
中部電力管内向  
その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

屋内・屋外用 IP44

ライトベージュ塗装 LB色 (5Y7/1) 日塗工 F25-70B

クリーム塗装 クリーム色 (2.5Y9/1) 日塗工 F22-90B

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	摘 要	外形寸法			取付スペース※	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ		
◎	SH-34TB ◆	112,000	1	単(三)相 3線式 30A 4回路用	900	900	200	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 4 (MCB 3P 100A) × 1 (ELB 3P 30A) × 4	44.5
◎	SH-36TB ◆	137,000	1	6回路用	900	1,300	200	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 6 (MCB 3P 100A) × 1 (ELB 3P 30A) × 6	61.5
◎	SH-38TB	158,000	1	8回路用	900	1,700	200	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 8 (MCB 3P 200A) × 1 (ELB 3P 30A) × 8	80.2
◎	SH-124TB ◆	167,000	1	単(三)相 3線式 120(60)A 4回路用	1,100	1,100	200	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 4 (MCB 3P 200A) × 1 (ELB 3P 60A) × 4	60.9
◎	SH-126TB ◆	232,000	1	6回路用	1,200	1,600	200	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 6 (MCB 3P 300A) × 1 (ELB 3P 60A) × 6	93.2
◎	SH-128TB	297,000	1	8回路用	1,200	2,100	200	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 8 (MCB 3P 400A) × 1 (ELB 3P 60A) × 8	119.5

# SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋外用 保護等級 IP44
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h
塗装性能 (酸・アルカリ) 120h
RoHS
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆


粉体塗装



SHO-36TB



SHO-124TB

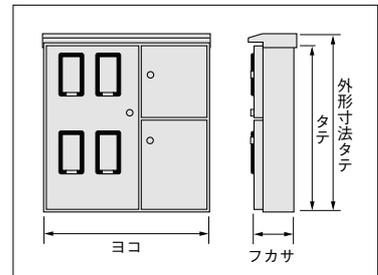

● 屋根付

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装 LB色 (5Y7/1) 日塗工 F25-70B

クリーム塗装 クリーム色 (2.5Y9/1) 日塗工 F22-90B

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	摘 要	寸 法			外形寸法 タテ	取付スペース※	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			
◎	SHO-34TB ◆	137,000	1	単(三)相 3線式 30A 4回路用	900	900	200	930	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 4 (MCB 3P 100A) × 1 (ELB 3P 30A) × 4	47.0
◎	SHO-36TB ◆	165,000	1	6回路用	900	1,300	200	1,330	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 6 (MCB 3P 100A) × 1 (ELB 3P 30A) × 6	64.0
◎	SHO-38TB	186,000	1	8回路用	900	1,700	200	1,730	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 8 (MCB 3P 200A) × 1 (ELB 3P 30A) × 8	82.7
◎	SHO-310TB	240,000	1	10回路用	900	2,100	200	2,130	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 10 (MCB 3P 200A) × 1 (ELB 3P 30A) × 10	100.1
◎	SHO-312TB	287,000	1	12回路用	1,300	1,700	200	1,730	(WHM 単(三)相 3線式 30A) × 12 (MCB 3P 200A) × 1 (ELB 3P 30A) × 12	113.6
◎	SHO-124TB ◆	193,000	1	単(三)相 3線式 120(60)A 4回路用	1,100	1,100	200	1,130	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 4 (MCB 3P 200A) × 1 (ELB 3P 60A) × 4	63.7
◎	SHO-126TB ◆	257,000	1	6回路用	1,200	1,600	200	1,630	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 6 (MCB 3P 300A) × 1 (ELB 3P 60A) × 6	96.5
◎	SHO-128TB	323,000	1	8回路用	1,200	2,100	200	2,130	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 8 (MCB 3P 400A) × 1 (ELB 3P 60A) × 8	122.7

◎ 代理店様在庫品 ○ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品 (納期別) (受) 受注品

※外形寸法、取付位置、計器の取付スペース等につきましては、電力会社により異なる場合がありますので別途内線規程等でご確認ください。

● 中部電力管内は品名記号中の◆印の機種のみ適応します。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に☐を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例] SH-34TB → SH-34TB☐ となります。