

SRM-N ステンレス SRM形制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



キャビネット

盤用

防塵
防水形

コントロール
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ


水切、防塵・防水パッキン付のステンレス窓付制御盤キャビネット！ 機器、計器類の監視が可能！

- 施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
(キーNo. N200)
- メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)
- メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様です。

塗 装 色	ヘアライン仕上(塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm メーターパネル(鉄製)1.6mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200)
扉 形 式	片扉



SRM20-45N

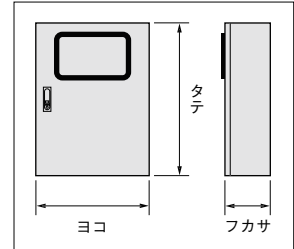

屋内用 IP54 (カテゴリ-2)

ヘアライン仕上
塗装なし

単位 / mm

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	窓寸法		メーターパネル寸法		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
◎	SRM20-45N	90,000	1	400	500	200	320	420	183	265	145	305	156	15.7
◎	SRM20-55N	98,000	1	500	〃	〃	420	〃	〃	315	〃	405	〃	18.4
◎	SRM20-56N	108,000	1	〃	600	〃	〃	520	〃	365	165	〃	170	21.2
◎	SRM20-57N	117,000	1	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	〃	〃	〃	23.6

フカサ 250mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	窓寸法		メーターパネル寸法		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
◎	SRM25-56N	114,000	1	500	600	250	420	520	233	365	165	405	170	23.6
◎	SRM25-68N	152,000	1	600	800	〃	520	720	〃	415	215	505	220	32.3
◎	SRM25-68HN	154,000	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	410	310	〃	320	35.4
◎	SRM25-69N	161,000	1	〃	900	〃	〃	820	〃	415	215	〃	220	36.3
◎	SRM25-710N	196,000	1	700	1,000	〃	620	920	226	465	〃	605	〃	44.0
◎	SRM25-710HN	198,000	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	46.1	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

ご注意

床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。