

SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F(A)用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別


計器盤用

ステンレス

キャビネット

水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット！

- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- 機能性デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)
- メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。

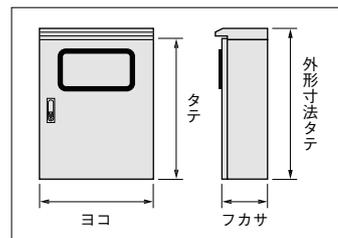

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗IF25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm メーターパネル1.6mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200)
扉 形 式	片扉

オプション

HX-C85 防水キャップ (660頁)



SORM20-56A



SORM20-57A

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IF25-70B

●屋根付

フカサ **200mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	一個入数	寸 法		外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	SORM20-45A	91,000	1	400	500	200	530	320	420	265	145	305	156	183	17.1
◎	SORM20-55A	99,000	1	500	〃	〃	〃	420	〃	315	〃	405	〃	〃	20.1
◎	SORM20-56A	108,000	1	〃	600	〃	630	〃	520	365	165	〃	170	〃	22.9
◎	SORM20-57A	120,000	1	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	〃	〃	〃	25.5
◎	SORM20-58A	129,000	1	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	〃	〃	〃	28.0
◎	SORM20-59A	140,000	1	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	〃	〃	〃	30.6

フカサ **250mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	一個入数	寸 法		外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	SORM25-56A	116,000	1	500	600	250	630	420	520	365	165	405	170	233	25.0
◎	SORM25-58HA	142,000	1	〃	800	〃	830	〃	720	350	310	〃	320	〃	33.3
◎	SORM25-68A	154,000	1	600	〃	〃	〃	520	〃	415	215	505	220	〃	34.7
◎	SORM25-68HA	159,000	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	410	310	〃	320	〃	37.8
◎	SORM25-69A	163,000	1	〃	900	〃	930	〃	820	415	215	〃	220	〃	38.8
◎	SORM25-610HA	194,000	1	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	410	310	〃	320	226	43.8
◎	SORM25-710A	206,000	1	700	〃	〃	〃	620	〃	465	215	605	220	〃	47.6
◎	SORM25-710HA	212,000	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	〃	49.7
◎	SORM25-712A	227,000	1	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	215	〃	220	〃	54.7
◎	SORM25-712HA	233,000	1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	〃	56.8

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

☛注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。