

SE ステンレス自立制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋内用
保護等級
片扉 IP54
(カテゴリー2)

屋内用
保護等級
両扉 IP4X

CA
CA100
CA-G04

RoHS

レーザー
穴加工

ハンドル
鍵違い
対応


ステン
レス製

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用!

- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- 扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。



SE35-714

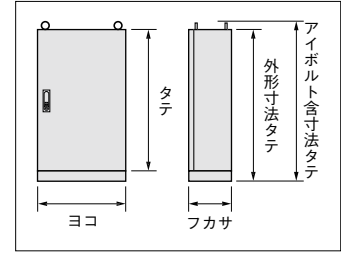

塗 装 色	ヘアライン仕上 (塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉・ボデーともタテ寸法1,200以下1.5mm タテ寸法1,400以上2.0mm 基台3.0mm
ハ ン ド ル	タテ寸法1,200以下ステンレス防水平面ハンドル (小) (H-85S) タテ寸法1,400以上ステンレス防水平面ハンドル (大) (H-87S)
扉 形 式	片扉又は両扉

オプション

万能パネル・基板装着レール・照明パネル・パネル用レール E・扉用配線支持レール E・アースバーセットの取付けが可能です。詳細は、126~131頁をご参照ください。

屋内用 片扉 IP54 屋内用 両扉 IP4X
(カテゴリー2)

ヘアライン仕上
塗装なし

フカサ **350mm**

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	扉形式	寸法			外形寸法		アイボルト寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量kg
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	タテ	ヨコ	タテ				
◎	SE35-78	312,000	1	片扉	700	800	350	850	901	620	720	333	42		
◎	SE35-710	345,000	1	〃	〃	1,000	〃	1,050	1,101	〃	920	325	50		
◎	SE35-712	369,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,301	〃	1,120	〃	57		
◎	SE35-714	410,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	580	1,280	〃	79		
◎	SE35-716	503,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	89		
◎	SE35-719	556,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	104		
◎	SE35-1016	645,000	1	両扉	1,000	1,600	350	1,650	1,701	880	1,480	〃★	122		
◎	SE35-1019	749,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃★	141		
◎	SE35-1216	718,000	1	〃	1,200	1,600	350	1,650	1,701	1,080	1,480	〃★	142		
◎	SE35-1219	832,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃★	164		
◎	SE35-1416	823,000	1	〃	1,400	1,600	350	1,650	1,701	1,280	1,480	〃★	160		
◎	SE35-1419	945,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃★	186		

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより53mm引いた寸法となります。

【注意】 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により、地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ、転倒防止等の処理を行ってください。

キャビネット

盤用

防塵防水形

小型FA用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット