

SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット！ 水切、防塵・防水パッキン付！

- 材質にはステンレス (SUS304) を使用しています。
- 表面はヘアライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。
- 検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。
また、ネームシールを付属しています。

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)

中部電力管内向


その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

塗 装 色	ヘアライン仕上・クリアー塗装 (背面は塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板 (25mm)
キャビネット板厚	扉 1.5mm ポデー 1.5mm
ハ ン ド ル	ステンレス製封印付キーハンドル ハンドル (H-28)
扉 形 式	片扉

関連商品

FBA-MB FRP樹脂製引込計器盤ボックス (368頁)

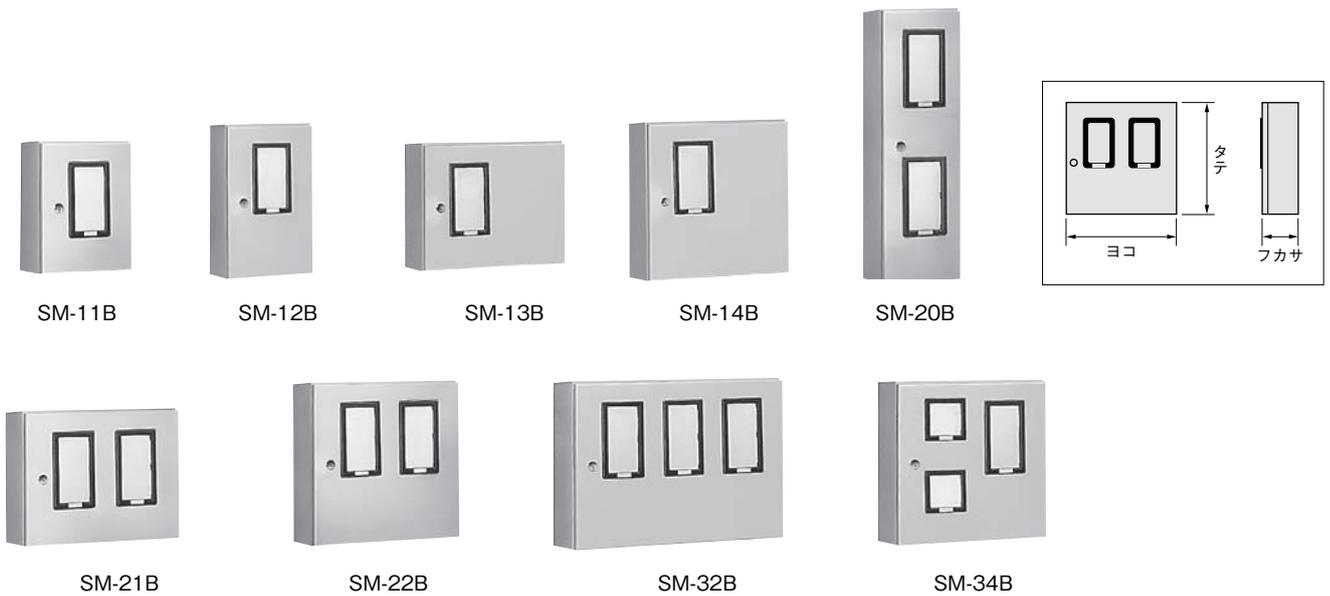

屋内・屋外兼用 IP44

ヘアライン仕上
クリアー塗装
(背面は塗装なし)

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎	SM-11B	68,500	1	300	400	200	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 1	{WHM 単 (三) 相 3線式 30A} × 1	7.9
◎	SM-12B	70,000	1	〃	500	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 1	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 1	9.4
◎	SM-13B	73,500	1	500	400	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 1 {ELB 3P 60A} × 1	{WHM 単 (三) 相 3線式 30A} × 1 {ELB 3P 60A} × 1	11.6
◎	SM-14B	87,000	1	〃	500	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 1 {ELB 3P 100A} × 1	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 1 {ELB 3P 100A} × 1	13.7
◎	SM-20B	78,000	1	250	800	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 30A} × 2	—	12.3
◎	SM-21B	75,500	1	500	400	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 2	{WHM 単 (三) 相 3線式 30A} × 2	11.6
◎	SM-22B	89,000	1	〃	500	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 2	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 2	13.8
◎	SM-32B	103,000	1	700	〃	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 3	{WHM 単 (三) 相 3線式 120A} × 3	18.1
◎	SM-34B	99,000	1	500	〃	〃	{WHM 単 (三) 相 3線式 120 (60) A} × 1 {WHM 単相 2線式 30A} × 1 タイムスイッチ × 1	—	13.8

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ■検針窓は全て強化処理ガラスを使用しています。
※ご購入の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。