

SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防水・防塵パッキン付)



キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用 (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別


計器盤用

ステンレス

キャビネット

電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット！ 水切、防塵・防水パッキン付！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 材質にはステンレス (SUS304) を使用しています。
- 表面はヘアライン仕上げの上にクリア塗装が施してあります。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

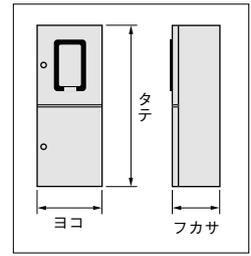

塗 装 色	ヘアライン仕上・クリア塗装 (背面は塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm
ハ ン ド ル	上扉 ステンレス製封印付キーハンドル 下扉 ステンレス製キーハンドル、ハンドル (H-28)
扉 形 式	2段扉



屋内・屋外兼用 IP44

ヘアライン仕上
クリア塗装
(背面は塗装なし)

●2段扉

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く) ※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎	SMS-11B	110,000	1	300	800	200	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	[WHM 単 (三) 相 3 線式 30A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	14.8
◎	SMS-12B	112,000	1	350	1,000	〃	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	19.8
◎	SMS-21B	142,000	1	500	800	〃	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	[WHM 単 (三) 相 3 線式 30A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	21.8
◎	SMS-22B	154,000	1	〃	1,000	〃	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	26.1
◎	SMS-23B	189,000	1	〃	1,200	〃	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	30.4
◎	SMS-31B	178,000	1	700	800	〃	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3	[WHM 単 (三) 相 3 線式 30A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3	28.8
◎	SMS-32B	187,000	1	〃	1,000	〃	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	34.3
◎	SMS-35B	154,000	1	500	900	〃	[WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1 [WHM 単相 2 線式 30A] × 1 [ELB 2P 30A] × 1、タイムスイッチ × 1	—	24.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) ②受注品

■検針窓は全て強化処理ガラスを使用しています。

※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。