

# SSHO-A ステンレス屋外用集計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋外用  
保護等級  
IP44

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
1000h

塗装性能  
(中性アルカリ性)  
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド  
F☆☆☆☆

ステンレス製

粉体塗装

## 電力量計の集中管理に適したステンレス屋根付屋外用集計器盤キャビネット！ 水切、防塵・防水パッキン付！

- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

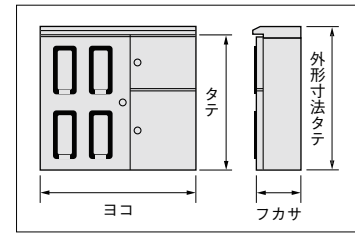

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IF25-70B)	
材 質	ステンレス (SUS304)	
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm	
ハ ン ド ル	ステンレス封印付キーハンドル ステンレスキーハンドル ハンドル (H-28)	主幹スイッチ部 計器部 分岐スイッチ部
扉 形 式	3枚扉	

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)



SSHO-36A



SSHO-38A

## 屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗IF25-70B

単位/mm

### ●屋根付

納期区分	品名記号	標準価格 円	一個入数	摘 要	寸 法			外形寸法		取付スペース※	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ			
◎	<b>SSHO-34A</b>	208,000	1	単 (三) 相 3線式30A 4回路用	900	700	200	730	[WHM 単 (三) 相 3線式30A] × 4 [MCB 3P 100A] × 1 [ELB 3P 30A] × 4	37.3	
◎	<b>SSHO-36A</b>	275,000	1	〃 6回路用	〃	1,000	〃	1,030	[WHM 単 (三) 相 3線式30A] × 6 [MCB 3P 100A] × 1 [ELB 3P 30A] × 6	49.7	
◎	<b>SSHO-38A</b>	312,000	1	〃 8回路用	〃	1,300	〃	1,330	[WHM 単 (三) 相 3線式30A] × 8 [MCB 3P 200A] × 1 [ELB 3P 30A] × 8	62.0	
◎	<b>SSHO-310A</b>	350,000	1	〃 10回路用	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単 (三) 相 3線式30A] × 10 [MCB 3P 200A] × 1 [ELB 3P 30A] × 10	74.5	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) (受)受注品

■検針窓は全て強化処理ガラスを使用しています。

※外形寸法、取付位置、計器の取付スペース等につきましては、電力会社により異なる場合がありますので、別途内線規程等でご確認ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット