


スチロール系樹脂製で、
従来同様の取付けが可能な木製基板タイプ！

- スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
- 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
- カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
- カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。



材 質	スチロール系樹脂
色 彩	ホワイト色(N9.5)
取 付 基 板	木製基板(9mm)
ボックス板厚	ボデー3.0mm カバー2.5mm～3.0mm

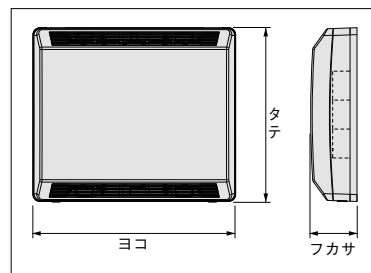

PTM8-252BL



PTM10-4535BL

● スタンダードタイプ(木製基板付)

屋内用 IP2X

単位/mm

納期区分	品名記号	1 ヶ月標準価格 円	一個入数	外形寸法			木製基板寸法		製品質量 kg	従来商品
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252BL	3,250	2コ	250	200	80	200	150	0.7	PTM8-252L
◎	PTM8-325BL	3,600	2コ	300	250	〃	250	200	1.0	PTM8-325LA
◎	PTM8-353BL	5,300	2コ	350	300	〃	300	250	1.4	PTM8-353LA
◎	PTM10-4535BL	7,900	2コ	450	350	100	400	300	2.1	PTM10-4535LA
◎	PTM16-4535BL	9,150	2コ	〃	〃	160	〃	〃	2.4	PTM16-4535L

● スタンダードタイプ(木製基板・コンセント付)

屋内用 IP2X

単位/mm

納期区分	品名記号	1 ヶ月標準価格 円	一個入数	外形寸法			木製基板寸法		製品質量 kg	摘 要
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252BLC	3,500	2コ	250	200	80	200	150	0.8	L型2コ口コンセント付
◎	PTM8-325BLC	3,850	2コ	300	250	〃	250	200	1.1	〃
◎	PTM8-353BLC	5,550	2コ	350	300	〃	300	250	1.5	〃
◎	PTM10-4535BLC	8,200	2コ	450	350	100	400	300	2.2	〃
◎	PTM16-4535BLC	9,450	2コ	〃	〃	160	〃	〃	2.5	〃

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

プラボックス

汎用

高性能

小型F/A用

情報通信用

計器収納用

仮設用

プルボックス