


設置スペースをよりコンパクトにできる半埋込タイプの通信用プラボックス！
マンション、戸建住宅のインターネット用通信機器、
光接続箱・HUB・分配器・電話端子をコンパクトに収納！

半埋込タイプ

- インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。
- 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。
- 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
- 環境にやさしいバイオマスプラスチック（ポリ乳酸）を採用したエコタイプとスチロール系樹脂製タイプを取り揃えております。

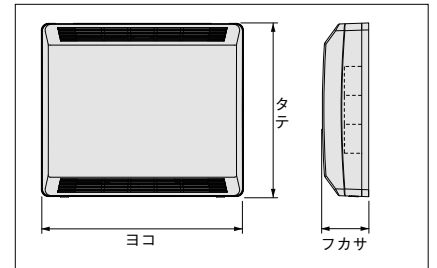


PTME8-353BBF

材 質	ポリ乳酸配合樹脂【エコタイプ】 スチロール系樹脂【スタンダードタイプ】
色 彩	ライトグリーン色(5GY9/0.5)【エコタイプ】 ホワイト色(N9.5)【スタンダードタイプ】
ボックス板厚	ボデー3.0mm カバー3.0mm
取付基板 (前面・中間・後面ユニット)	鉄製 t1.0mm ライトベージュ塗装


3ユニット構造

- 前面ユニット、中間ユニットは蝶番開閉式で手前に約90度開くため、機器の取付け、メンテナンスが容易です。

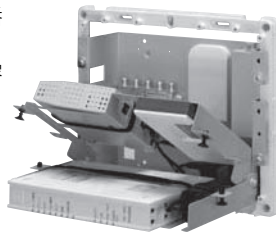

半埋込タイプ

- 半埋込により奥行きを活用して機器を収納するため、設置スペースがコンパクトです。

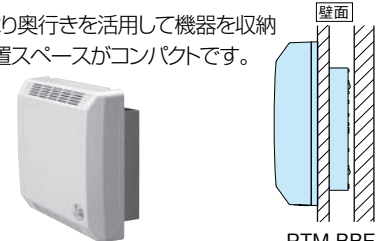

PTM-BBF

● エコタイプ（半埋込み・3ユニット構造・コンセント付）

新発売 屋内用 IP2X (裏面配線穴は除く) 単位/mm

納期区分	品名記号	1コ標準価格 円	一梱入数	外形寸法			埋込フカサ	製品質量 kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	PTME8-353BBF	16,000	2コ	350	300	80	59 (57)※	2.8	L型3コロコンセント1コ付 結束テープ1m×2本、ゴムスペーサ4コ、機器取付ねじ4種類各2本、取付穴用ワッシャ8コ ※付
⑦	PTME8-353BBFW	18,000	2コ	〃	〃	〃	〃	〃	L型2コロコンセント2コ付

※付属のワッシャを使用した場合の寸法です。

● スタンダードタイプ（半埋込み・3ユニット構造・コンセント付）

◎	PTM8-353BBF	13,500	2コ	350	300	80	59 (57)※	2.7	L型3コロコンセント1コ付 結束テープ1m×2本、ゴムスペーサ4コ、機器取付ねじ4種類各2本、取付穴用ワッシャ8コ ※付
⑦	PTM8-353BBFW	15,500	2コ	〃	〃	〃	〃	〃	L型2コロコンセント2コ付

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

※付属のワッシャを使用した場合の寸法です。

収納機器一覧

※ 下記以外の機器及びKDDI auひかりギガ得プランをご使用の際は別途お問合せください。(2011年1月現在)

機 種	光配線方式	収納機器		
		前面ユニット	中間ユニット	後面ユニット
PTM8-353BBF PTME8-353BBF	NTT東西フレッツ ひかりネクスト	ひかり電話対応ルータ (ONU一体型)	①HUB	②分配器 ③光接続箱 ④電話端子
		ひかり電話対応ルータ (ONU一体型)	①HUB	
	NTT東 フレッツ光	ひかり電話対応ルータ (ONU単体型)	①HUB, ONU	
		KDDI au ひかり	ホームゲートウェイ	
PTM8-353BBFW PTME8-353BBFW	NTT西 フレッツ光 プレミアム	CTU	①HUB, VoIP	ONU ③光接続箱 ④電話端子

HUB : LSW3-TX-8NP、LSW3-TX-8NS (8ポート 10/100Mbps対応) (バッファロー製)
LSW4-GT-8NS (注) (8ポート 1000Mbps対応) (バッファロー製)
電話端子 : WTJC-64S2 (10分岐) (渡辺製作所製)
分配器 : 8DA1 (8分岐)、4DA1 (4分岐) (DXアンテナ製)、CS-778B (8分岐)、CS-774B (4分岐) (八木アンテナ製) 搭載可能
(注) LSW4-GT-8NSはマグネット取付けとなります。壁面取付穴は使用できません。