

埋込み作業が不要で既設の建物に最適な露出タイプの通信用プラボックス！
マンション・戸建住宅のインターネット用通信機器、
光接続箱・HUB・分配器・電話端子をコンパクトに収納！


露出タイプ

- FTTH用通信機器と配線をすっきり収納できます。
- 2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。
- 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
- 環境にやさしいバイオマスプラスチック（ポリ乳酸）を採用したエコタイプとスチロール系樹脂製タイプを取り揃えております。

材質	ポリ乳酸配合樹脂【エコタイプ】 スチロール系樹脂【スタンダードタイプ】
色彩	ライトグリーン色(5GY9/0.5)【エコタイプ】 ホワイト色(N9.5)【スタンダードタイプ】
ボックス板厚	ボデー3.0mm カバー3.0mm
取付基板 (前面・後面ユニット)	鉄製 t1.0mm ライトベージュ塗装




PTME10-4535BB

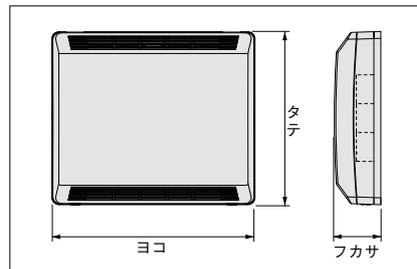


2ユニット構造

- 前面ユニットはラッチによるワンタッチ取付けで工具が不要です。
- 結束テープで簡単に機器を取付けできます。機器の追加、変更にも柔軟に対応可能です。

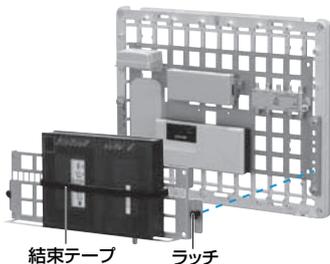

露出タイプ

- 壁面への埋込みが不要で既設の建物に最適です。

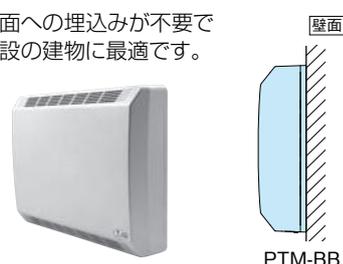

● エコタイプ (ポリ乳酸配合樹脂製)

新発売 屋内用 IP2X (裏面配線穴は除く) 単位/mm

納期区分	品名記号	1 ヶ月標準価格 円	一梱入数	外形寸法			製品質量 kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ		
◎	PTME10-4535BB	16,500	2コ	450	350	100	2.6	結束テープ(1m)2コ付 L型3ココンセント付


● スタンダードタイプ (スチロール系樹脂製)

納期区分	品名記号	1 ヶ月標準価格 円	一梱入数	外形寸法			製品質量 kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ		
◎	PTM10-4535BB	14,500	2コ	450	350	100	2.5	結束テープ(1m)2コ付 L型3ココンセント付


◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

〔機器取付例〕

■前面ユニット部

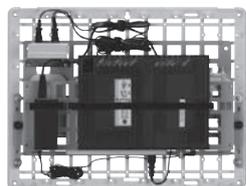


・ひかり電話対応ルータ ONU一体型

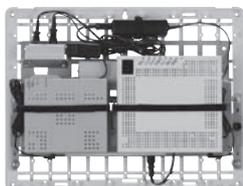

・ひかり電話対応ルータ単体型
・ONU

■後面ユニット部

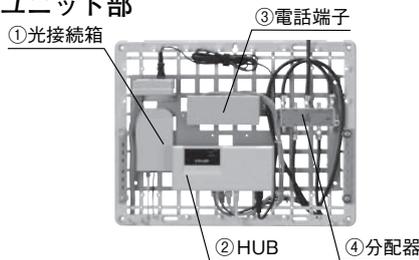

収納機器一覧

※ 下記以外の機器及びKDDI auひかりギガ得プランをご使用の際は別途お問合せください。(2011年1月現在)

機種	光配線方式	収納機器	
		前面ユニット	後面ユニット
PTME10-4535BB PTM10-4535BB	NTT東西フレッツ ひかりネクスト	ひかり電話対応ルータ(ONU一体型)	①光接続箱
	NTT東 フレッツ光	ひかり電話対応ルータ(ONU一体型)	②HUB
	KDDI au ひかり	ひかり電話対応ルータ(ONU単体型), ONU ホームゲートウェイ, ONU	③電話端子 ④分配器

HUB : LSW3-TX-8NP、LSW3-TX-8NS(8ポート 10/100Mbps対応)(バッファロー製)
LSW4-GT-8NS(注)(8ポート 1000Mbps対応)(バッファロー製)
電話端子 : WTJC-64S2(10分岐)(渡辺製作所製)
分配器 : 8DA1(8分岐)(DXアンテナ製)、CS-778B(8分岐)(八木アンテナ製) 搭載可能
(注)LSW4-GT-8NSはマグネット取付けとなります。壁面取付穴は使用できません。