

*検針窓の難燃性はV-2です。

デザイン性・作業性を追求したメーターボックス・
隠蔽配線用!


- 隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
- 建物のエクステリアと調和のとれた5種類のカラーバリエーションをご用意しています。
- 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
- MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。



MBC-131LB
ライトベージュ(5Y7/1)



MBC-331BRA
ブラウン(5YR3/2)

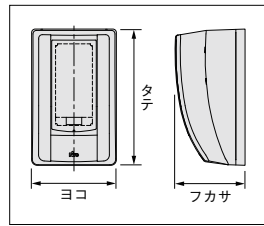

材 質	基板・カバー：PC+ABS樹脂、検針窓：ポリカーボネート樹脂
色 彩	ブラック色(N2)、Nホワイトグレー色(N8.5)、ライトベージュ色(5Y7/1)、 ブラウン色(5YR3/2)、ダークブラウン色(10YR3/2)
ボックス板厚	基板：3.5mm、カバー：3.0mm
付 属 品	貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ

オプション

BP14-G グロメット (670頁)

(注1)
屋外用 **IP33D**

単位/mm

● 隠蔽配線用

納期区分	品名記号	1 ヲコ 円 標準価格	一梱 入数	適用 電力量計	外形寸法			色 彩	製品 質量 kg	貫通材 内径	適用電線 サイズ	旧品名記号
					ヨコ	タテ	フカサ					
◎	MBC-131K	6,450	2コ	単(三)相 3線式 30A 1コ用	230	370	190	ブラック(N2)	1.6	φ28	14mm ²	—
◎	MBC-131WG	6,450	2コ		〃	〃	〃	Nホワイトグレー(N8.5)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-131LB	6,450	2コ		〃	〃	〃	ライトベージュ(5Y7/1)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-131BR	6,450	2コ		〃	〃	〃	ブラウン(5YR3/2)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-131DB	6,450	2コ		〃	〃	〃	ダークブラウン(10YR3/2)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-331KA	7,900	2コ	単(三)相 3線式 30A、 120A 1コ用	250	410	190	ブラック(N2)	1.9	φ28	22mm ²	MBC-331K
◎	MBC-331WGA	7,900	2コ		〃	〃	〃	Nホワイトグレー(N8.5)	〃	〃	〃	MBC-331WG
◎	MBC-331LBA	7,900	2コ		〃	〃	〃	ライトベージュ(5Y7/1)	〃	〃	〃	MBC-331LB
◎	MBC-331BRA	7,900	2コ		〃	〃	〃	ブラウン(5YR3/2)	〃	〃	〃	MBC-331BR
◎	MBC-331DBA	7,900	2コ		〃	〃	〃	ダークブラウン(10YR3/2)	〃	〃	〃	MBC-331DB

(注1)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。


ご注意 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる
場合がありますのでご注意ください。

MBS 化粧ボックス

ソフトなデザインの化粧ボックス!

- ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
- アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
- 封印が可能です。
- 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。

*窓枠の難燃性はV-2です。

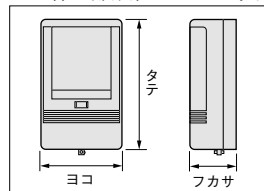

材 質	MBS-131A~332A：ポデー・カバー/スチロール系樹脂 MBS-131DBA・331DBA：ポデー・カバー/PC+ABS樹脂
色 彩	ポデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)・ ダークブラウン色(10YR3/2)、窓枠/ダークスモーク色
板 厚	カバー3.0~3.5mm ポデー3.0~4.0mm



MBS-131A



MBS-132A



MBS-331DBA

● アイボリー色(5Y9/1)

単位/mm

納期区分	品名記号	1 ヲコ 円 標準価格	一梱 入数	適用電力量計	外形寸法			製品 質量 kg	都市再生機構	旧品名記号
					ヨコ	タテ	フカサ			
◎	MBS-131A	4,950	2コ	単相2線式・単(三)相3線式 30A	230	360	135	1.3	EF-104-1対応品	MBS-131
◎	MBS-331A	7,000	2コ	単(三)相3線式 30A、120A	260	420	〃	1.8	EF-104-3対応品	MBS-331
◎	MBS-132A	7,350	2コ	単相2線式・単(三)相3線式 30A	450	360	〃	2.2	EF-104-2対応品	MBS-132
◎	MBS-332A	12,500	2コ	単(三)相3線式 30A、120A	500	420	〃	2.8	EF-104-4対応品	MBS-332

● ダークブラウン色(10YR3/2)

◎	MBS-131DBA	4,950	2コ	単相2線式・単(三)相3線式 30A	230	360	135	1.3	EF-104-1対応品	MBS-131DB
◎	MBS-331DBA	7,000	2コ	単(三)相3線式 30A、120A	260	420	〃	1.8	EF-104-3対応品	MBS-331DB

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

■上記商品は2010年6月頃から窓枠の仕様変更により、品名記号を変更させていただきましたのでご了承ください。

ご注意 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
中部電力(株)管内の120A電力量計、関西電力(株)の家庭用低圧10時間帯計器は取付けできません。