

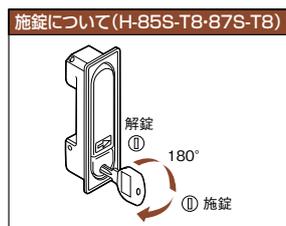
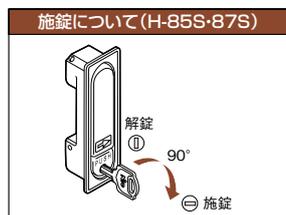
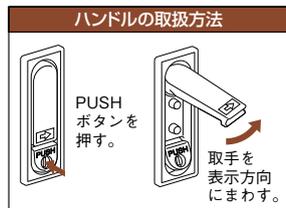


H キャビネット用ハンドル

材質 ステンレス(SUS304)

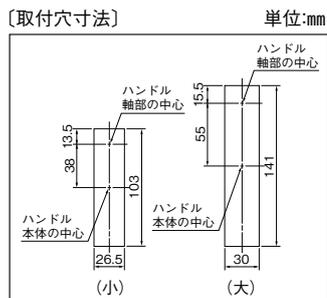

■ ステンレス防水平面ハンドル

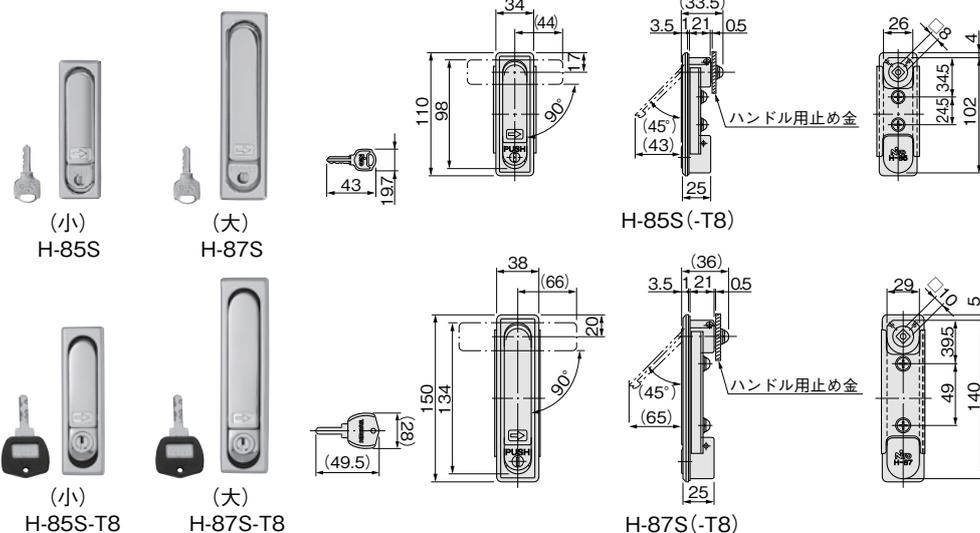

単位:mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一個入数	名称	回転方向(開けるとき)
◎	H-85S	12,500	1	ステンレス防水平面ハンドル(小)	↙ ↘
◎	H-87S	22,000	1	〃 (大)	↙ ↘

■上記商品はキーNo.N200を採用しています。また、リバーシブルキーNo.R200でも施錠可能です。

⚠注意 1.キーNo.200は他の鍵でも施錠が可能のためセキュリティを必要とする場合は鍵違い対応品をご利用ください。
2.付属の止め金は日東工業キャビネットで使用している止め金と形状が異なります。曲げ加工されていませんので使用するキャビネットの構造に合わせて調整が必要です。

数量割引商品

上記商品は、**1コ入×10セット⇒10コ** 以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご用命ください。ご注文の際は品名記号の末尾に **-Q** をつけてご用命ください。
(例) **H-85S**→**H-85S-Q**となります。価格等詳細は別途お問合せください。

■ ステンレス防水平面ハンドル(TAK80)

セキュリティ性の高いTAK対応ステンレス防水平面ハンドル!

- 防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法のため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。
- シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。(国土交通省等で指定される鍵番号違いは別途お問合せください。)
- 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
- オプションの防水キャップにより、鍵部及び本体の耐食性はさらに高められます。

納期区分	品名記号	標準価格円	一個入数	名称	回転方向(開けるとき)
◎	H-85S-T8	15,000	1	TAK対応ステンレス防水平面ハンドル(小)	↙ ↘
◎	H-87S-T8	24,500	1	〃 (大)	↙ ↘

⚠注意 付属の止め金は日東工業キャビネットで使用している止め金と形状が異なります。曲げ加工されていませんので使用するキャビネットの構造に合わせて調整が必要です。

■ 防水キャップ



- 海浜地区等環境の厳しい場所におけるハンドル部の腐食対策としてご利用ください。

新 2011年4月発売予定

材質: EPDM

納期区分	品名記号	1セット標準価格円	1セット内容	一個入数	適用機種
◎	HX-C17-Z	1,250	1コで1セット	1セット	OAS、OAB、SO-A、PLシリーズ用ハンドル
◎	HX-C85	7,200	5コで1セット	1セット	H-85、H-85S、H-85S-T8
◎	HX-C87	7,650	〃	1セット	H-87、H-87S、H-87S-T8

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品



[取付例 HX-C17-Z(開状態)] [取付例 HX-C17-Z]

■各種ハンドルの鍵番号違いも承りますので
詳細一覧表(1358・1359頁)をご参照ください。