

# B・S 盤用キャビネット 露出形

屋内用  
保護等級  
片扉IP2XD

屋内用  
保護等級  
両扉IP2XC

CA  
CA100  
CA-004

塗装性能  
(塩水耐性)  
1000h

塗装性能  
(塩水耐性)  
120h

RoHS


低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板タイプ

ハンドル  
鍵 違い  
対応  
(337頁)

レーザー  
穴加工  
(36頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工H25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ [木製基板15mm] Sタイプ [鉄製基板2.3mm] クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mmまたは2.3mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

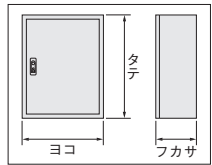

屋内用  
片扉 **IP2XD**  
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工H25-70B

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9/1)  
日塗工H22-90B

## フカサ 200mm

単位: mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ
③	◎	◎	<b>B20-1410-2</b>	◎	◎	<b>S20-1410-2</b>	両扉	1,400	1,000	200	1,320	920	168*	175*	72.6	83.9
③	◎	◎	<b>B20-1412-2</b>	◎	◎	<b>S20-1412-2</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1,120	〃	84.1	97.7
③	◎	◎	<b>B20-1414-2</b>	◎	◎	<b>S20-1414-2</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	101.5	113.7
③	◎	◎	<b>B20-1416-2</b>	◎	◎	<b>S20-1416-2</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	129.1	129.2
◎	◎	◎	<b>B20-1610-2</b>	◎	◎	<b>S20-1610-2</b>	両扉	1,600	1,000	200	1,520	920	168*	175*	81.4	94.4
◎	◎	◎	<b>B20-1612-2</b>	◎	◎	<b>S20-1612-2</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	94.3	109.9
◎	◎	◎	<b>B20-1614-2</b>	◎	◎	<b>S20-1614-2</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	109.5	127.7

## フカサ 250mm

◎	◎	◎	<b>B25-33</b>	◎	◎	<b>S25-33</b>	片扉	300	300	250	220	220	218	231	8.5	9.1
◎	◎	◎	<b>B25-34</b>	◎	◎	<b>S25-34</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.4	11.1
◎	◎	◎	<b>B25-345</b>	◎	◎	<b>S25-345</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.3	12.2
◎	◎	◎	<b>B25-43</b>	◎	◎	<b>S25-43</b>	片扉	400	300	250	320	220	218	231	10.4	11.1
◎	◎	◎	<b>B25-44</b>	◎	◎	<b>S25-44</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.6	13.6
◎	◎	◎	<b>B25-45</b>	◎	◎	<b>S25-45</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	14.8	16.1
◎	◎	◎	<b>B25-46</b>	◎	◎	<b>S25-46</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	17.0	18.6
◎	◎	◎	<b>B25-54</b>	◎	◎	<b>S25-54</b>	片扉	500	400	250	420	320	218	231	14.9	16.2
◎	◎	◎	<b>B25-55</b>	◎	◎	<b>S25-55</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	17.4	19.1
◎	◎	◎	<b>B25-56</b>	◎	◎	<b>S25-56</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20.0	22.0
◎	◎	◎	<b>B25-57</b>	◎	◎	<b>S25-57</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22.5	25.0
◎	◎	◎	<b>B25-58</b>	◎	◎	<b>S25-58</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25.1	27.9
◎	◎	◎	<b>B25-59</b>	◎	◎	<b>S25-59</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27.6	30.8
◎	◎	◎	<b>B25-510</b>	◎	◎	<b>S25-510</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30.3	33.9
◎	◎	◎	<b>B25-64</b>	◎	◎	<b>S25-64</b>	片扉	600	400	250	520	320	218	231	17.1	18.7
◎	◎	◎	<b>B25-65</b>	◎	◎	<b>S25-65</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20.0	22.0
◎	◎	◎	<b>B25-66</b>	◎	◎	<b>S25-66</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22.9	25.4
◎	◎	◎	<b>B25-67</b>	◎	◎	<b>S25-67</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25.8	28.8
◎	◎	◎	<b>B25-68</b>	◎	◎	<b>S25-68</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28.7	32.1
◎	◎	◎	<b>B25-69</b>	◎	◎	<b>S25-69</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31.6	35.5
◎	◎	◎	<b>B25-610</b>	◎	◎	<b>S25-610</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	34.6	39.0
◎	◎	◎	<b>B25-612</b>	◎	◎	<b>S25-612</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	40.5	45.7
◎	◎	◎	<b>B25-614</b>	◎	◎	<b>S25-614</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	49.2	55.4
◎	◎	◎	<b>B25-616</b>	◎	◎	<b>S25-616</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	55.3	62.4
◎	◎	◎	<b>B25-74-1</b>	◎	◎	<b>S25-74-1</b>	片扉	700	400	250	620	320	218	231	19.3	21.2
◎	◎	◎	<b>B25-75-1</b>	◎	◎	<b>S25-75-1</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22.6	25.0
◎	◎	◎	<b>B25-76-1</b>	◎	◎	<b>S25-76-1</b>	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25.8	28.8
◎	◎	◎	<b>B25-76-2</b>	◎	◎	<b>S25-76-2</b>	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27.1	30.0
◎	◎	◎	<b>B25-77-1</b>	◎	◎	<b>S25-77-1</b>	片扉	〃	700	〃	〃	〃	〃	〃	29.1	32.6
◎	◎	◎	<b>B25-78-1</b>	◎	◎	<b>S25-78-1</b>	〃	〃	800	〃	〃	〃	〃	〃	32.3	36.4
◎	◎	◎	<b>B25-78-2</b>	◎	◎	<b>S25-78-2</b>	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	33.7	37.8
◎	◎	◎	<b>B25-79-1</b>	◎	◎	<b>S25-79-1</b>	片扉	〃	900	〃	〃	〃	〃	〃	35.6	40.2
◎	◎	◎	<b>B25-710-1</b>	◎	◎	<b>S25-710-1</b>	〃	〃	1,000	〃	〃	〃	〃	〃	39.0	44.1
◎	◎	◎	<b>B25-710-2</b>	◎	◎	<b>S25-710-2</b>	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	40.7	45.8
◎	◎	◎	<b>B25-712-1</b>	◎	◎	<b>S25-712-1</b>	片扉	〃	1,200	〃	〃	〃	〃	〃	45.5	51.7
◎	◎	◎	<b>B25-714-1</b>	◎	◎	<b>S25-714-1</b>	〃	〃	1,400	〃	〃	〃	〃	〃	55.0	62.3
◎	◎	◎	<b>B25-716-1</b>	◎	◎	<b>S25-716-1</b>	〃	〃	1,600	〃	〃	〃	〃	〃	63.9	72.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCをつけてご用命ください。価格は同価格です。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合わせ部品の有効フカサは23mm引いた寸法となります。