

RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ(水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋内用
IP53
(カテゴリー-2)

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害対応)
1000h

塗装性能
(塩害対応)
120h

RoHS


ハンドル
鍵違い
対応
(337頁)

レーザー
穴加工
(36頁)

粉体塗装

防水平面ハンドル付、水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット！

- 製造ラインの下部で使用可能な横長タイプのキャビネットです。
- 扉はステー付で開角度は約95°です。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)

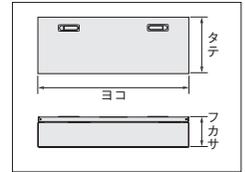

RA16-83Y




(機器取付例)

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工H25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200:2コ)
扉 形 式	片扉 (下開き)

ご注意

 - ・本製品は壁掛け専用タイプです。自立での設置は行わないでください。
- ・本製品は扉が下開きになるように使用してください。正しく使用しない場合、扉の開閉時に手を挟みケガの原因となる可能性があります。(右図参照)



オプション

FCX-Z5AS アースパーセット (801頁)

BP12-M 検針窓 (丸形) (716頁)

関連商品

CH-YA CH形ボックス・横長タイプ (88頁)

屋内用 **IP53**
(カテゴリー-2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7.1)
日塗工H25-70B

フカサ 160mm

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 Kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	RA16-63Y	27,000	片扉	600	300	160	520	220	142	12.4
◎	RA16-64Y	31,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	15.5
◎	RA16-83Y	32,000	〃	800	300	〃	720	220	〃	15.9
◎	RA16-84Y	38,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	20.0
◎	RA16-104Y	42,000	〃	1,000	〃	〃	920	〃	136	24.9
◎	RA16-124Y	47,000	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	29.4

フカサ 200mm

◎	RA20-63Y	30,000	片扉	600	300	200	520	220	182	13.3
◎	RA20-64Y	32,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	16.7
◎	RA20-83Y	32,500	〃	800	300	〃	720	220	〃	17.1
◎	RA20-84Y	39,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	21.3
◎	RA20-104Y	45,500	〃	1,000	〃	〃	920	〃	176	26.1
◎	RA20-124Y	48,500	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	31.0

フカサ 250mm

◎	RA25-63Y	32,000	片扉	600	300	250	520	220	232	14.4
◎	RA25-64Y	34,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	18.0
◎	RA25-83Y	35,000	〃	800	300	〃	720	220	〃	18.5
◎	RA25-84Y	41,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	22.8
◎	RA25-104Y	47,500	〃	1,000	〃	〃	920	〃	226	27.9
◎	RA25-124Y	51,000	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	33.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。