

# ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用  
IP44

CA  
CA-G04

塩害性能  
(塩水噴霧)  
1000h

塩害性能  
(塩水噴霧)  
120h

RoHS

ハンドル  
鍵 違い  
対応  
(337頁)

レーザー  
穴加工  
(36頁)


粉体塗装

## 水切構造、防塵・防水パッキン付の窓付屋外用制御盤キャビネット！機器、計器類の監視が可能！

- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)
- メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。



ORM25-710HA

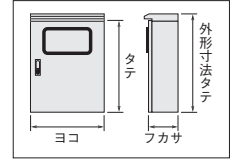

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産IH25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日産IH22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm メーターパネル1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	

### オプション

BP17-3-Z 水抜きキャップ(725頁)

HX-C85-Z 防水キャップ(708頁)

### 関連商品

SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(316頁)

## 屋外用 IP44

### ●屋根付

#### フカサ 200mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
LB色	C色				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
○	○	ORM20-45A	39,000	片扉	400	500	200	530	320	420	265	145	305	156	182	18.1	
○	○	ORM20-55A	42,500	〃	500	〃	〃	〃	420	〃	315	〃	405	〃	〃	21.2	
○	○	ORM20-56A	43,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	365	165	〃	170	〃	24.2	
○	○	ORM20-57A	51,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	〃	〃	〃	26.9	
○	○	ORM20-58A	60,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	〃	〃	〃	29.5	
○	③(注)	ORM20-58HA	65,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	350	310	〃	320	〃	32.0	
○	③(注)	ORM20-59A	65,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	365	165	〃	170	〃	32.2	
○	③(注)	ORM20-65A	48,500	〃	600	500	〃	530	520	420	415	145	505	156	〃	24.3	

#### フカサ 250mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
LB色	C色				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
○	○	ORM25-56A	45,500	片扉	500	600	250	630	420	520	365	165	405	170	232	26.3	
○	○	ORM25-58HA	67,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	350	310	〃	320	〃	34.8	
○	○	ORM25-68A	67,500	〃	600	〃	〃	〃	520	〃	415	215	505	220	〃	36.4	
○	○	ORM25-68HA	73,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	410	310	〃	320	〃	39.5	
○	○	ORM25-69A	75,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	415	215	〃	220	〃	40.6	
○	○	ORM25-610HA	83,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	410	310	〃	320	226	46.3	
○	③(注)	ORM25-75A	53,500	〃	700	500	〃	530	620	420	415	145	605	156	232	29.7	
○	③(注)	ORM25-76A	60,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	415	165	〃	170	〃	33.6	
○	③(注)	ORM25-78HA	76,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	410	310	〃	320	〃	44.2	
○	○	ORM25-710A	86,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	465	215	〃	220	226	49.7	
○	③(注)	ORM25-710HA	91,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	〃	51.8	
○	○	ORM25-712A	96,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	215	〃	220	〃	57.1	
○	○	ORM25-712HA	103,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	〃	59.2	
○	③(注)	ORM25-86A	67,500	〃	800	600	〃	630	720	520	415	165	〃	170	232	37.1	
○	③(注)	ORM25-106-2A	83,500	両扉	1,000	〃	〃	〃	920	〃	365	〃	405	〃	226	44.7	
○	③(注)	ORM25-127-2A	95,500	〃	1,200	700	〃	730	1,120	620	415	〃	505	〃	226	57.8	

#### フカサ 300mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
LB色	C色				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
○	③(注)	ORM30-129-2A	111,000	両扉	1,200	900	300	930	1,120	820	415	215	505	220	276	73.4	

㊤ 代理店様在庫品 ㊶ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) ㊷ 受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に㊸を付けてご用命ください。  
 価格は同価格です。[例]ORM25-45A→ORM25-45ACとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

㊸ 注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。