

CR CR形コントロールボックス (水切、防塵・防水構造)

屋内・屋外用
保護等級
IP55
(カテゴリー2)

CA
CA100
CA-004

塗装性能
(塩害耐性)
1000h

塗装性能
(腐食耐性)
120h

RoHS

レーザー
穴加工
(36頁)

粉体塗装

※ 水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。


キャッチクリップ付で水切、防塵・防水構造のコントロールボックス！

- 扉の裏面に万能パネル取付レールが付いていますので万能パネル (BP22-P-Z) (90頁) の取付けが容易です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工H25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



CR25-54

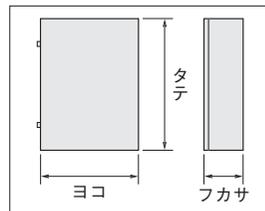

オプション
BP22-P-Z 万能パネル (90頁)

屋内・屋外用 **IP55**
(カテゴリー2)

※ 水抜き穴は保護等級の判定に含めていません。

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工H25-70B

フカサ 250mm

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CR25-45	35,000	400	500	250	320	420	232	14.4
◎	CR25-46	39,500	〃	600	〃	〃	520	〃	17.1
◎	CR25-54	35,000	500	400	〃	420	320	〃	14.7
◎	CR25-55	39,500	〃	500	〃	〃	420	〃	17.5
◎	CR25-56	43,500	〃	600	〃	〃	520	〃	20.3
◎	CR25-57	47,000	〃	700	〃	〃	620	〃	23.1
◎	CR25-65	45,500	600	500	〃	520	420	〃	20.4
◎	CR25-66	47,000	〃	600	〃	〃	520	〃	23.7
◎	CR25-67	52,000	〃	700	〃	〃	620	〃	26.9

フカサ 300mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CR30-45	39,500	400	500	300	320	420	282	15.9
◎	CR30-46	43,500	〃	600	〃	〃	520	〃	18.4
◎	CR30-54	39,500	500	400	〃	420	320	〃	15.9
◎	CR30-55	43,500	〃	500	〃	〃	420	〃	18.8
◎	CR30-56	47,000	〃	600	〃	〃	520	〃	21.8
◎	CR30-57	52,000	〃	700	〃	〃	620	〃	24.7
◎	CR30-65	47,000	600	500	〃	520	420	〃	21.8
◎	CR30-66	52,000	〃	600	〃	〃	520	〃	25.2
◎	CR30-67	56,500	〃	700	〃	〃	620	〃	28.5
◎	CR30-68	61,000	〃	800	〃	〃	720	〃	31.9
◎	CR30-76	59,500	700	600	〃	620	520	〃	28.6
◎	CR30-77	64,500	〃	700	〃	〃	620	〃	32.3
◎	CR30-78	71,000	〃	800	〃	〃	720	〃	36.1

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

【ご注意】 壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。