


コーナーハンドルタイプの高気密キャビネット！

- IP65の高気密性能です。
- コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
- ハンドルを扉コーナーに配置することにより、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
- 縦き目が無く剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持します。パッキンをマスキング(101頁)することにより、剥がさずに焼付け塗装での色塗替えが可能です。



CL16-33

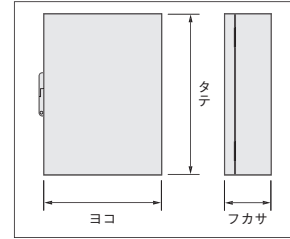

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	IPハンドル：コーナータイプ	
扉 形 式	片扉	

オプション

- BP46-5AC1 増設アースバー (101頁)
- BP11-23MT パッキン用マスキングテープ (101頁)
- CX-1M 取付金具 (101頁)

関連商品

- SCL ステンレス SCL形ボックス (317・318頁)

屋内用 IP65

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

単位：mm

フカサ 80mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CL8-152	7,350	150	200	80	100	150	63	2.1
◎	CL8-22	7,750	200	〃	〃	150	〃	〃	2.6
◎	CL8-23	8,450	〃	300	〃	〃	250	〃	3.6

フカサ 120mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CL12-152	7,900	150	200	120	100	150	103	2.5
◎	CL12-1525	8,250	〃	250	〃	〃	200	〃	2.9
◎	CL12-153	8,450	〃	300	〃	〃	250	〃	3.4
◎	CL12-22	8,250	200	200	〃	150	150	〃	3.0
◎	CL12-225	8,650	〃	250	〃	〃	200	〃	3.6
◎	CL12-23	9,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.1
◎	CL12-24	10,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.2
◎	CL12-25	11,000	〃	500	〃	〃	450	〃	6.3
◎	CL12-252	8,650	250	200	〃	200	150	〃	3.6
◎	CL12-2525	9,000	〃	250	〃	〃	200	〃	4.2
◎	CL12-253	9,550	〃	300	〃	〃	250	〃	4.8
◎	CL12-32	9,000	300	200	〃	250	150	〃	4.1
◎	CL12-325	9,550	〃	250	〃	〃	200	〃	4.8
◎	CL12-33	10,000	〃	300	〃	〃	250	〃	5.5
◎	CL12-34	11,500	〃	400	〃	〃	350	〃	7.0
◎	CL12-43	11,500	400	300	〃	350	250	〃	7.0
◎	CL12-44	13,500	〃	400	〃	〃	350	〃	8.8
◎	CL12-53	13,500	500	300	〃	450	250	〃	8.5

フカサ 160mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CL16-152	8,250	150	200	160	100	150	143	2.8
◎	CL16-1525	8,650	〃	250	〃	〃	200	〃	3.3
◎	CL16-153	8,800	〃	300	〃	〃	250	〃	3.8
◎	CL16-22	8,650	200	200	〃	150	150	〃	3.4
◎	CL16-225	9,000	〃	250	〃	〃	200	〃	4.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (愛)受注品

【ご注意】 壁掛け専用キャビネットです。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】CL8-152→CL8-152Cとなります。