


CL-U CL形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ



コーナーハンドルタイプのUL・CE・TUV認証取得タイプ!

- 亜鉛めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、等電位ボンディング接続が容易です。
- 鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
- 背面取付穴が付いています。
- IP65の高気密性能です。
- コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
- ハンドルを扉コーナーに配置することにより、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
- 継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持します。

国際規格認証タイプ(CL-U)

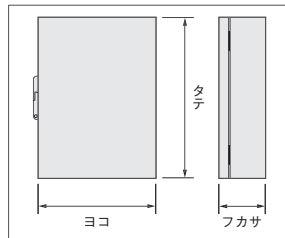

国際規格認証タイプ

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm	
ハ ン ド ル	IPハンドル: コーナータイプ	
扉 形 式	片扉	

屋内用 IP65

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎ ⑤	CL12-152U	8,650	150	200	120	100	150	103	2.5
⑤ ⑤	CL12-1525U	9,000	〃	250	〃	〃	200	〃	2.9
⑤ ⑤	CL12-153U	9,550	〃	300	〃	〃	250	〃	3.4
◎ ⑤	CL12-22U	9,000	200	200	〃	150	150	〃	3.0
◎ ⑤	CL12-225U	9,700	〃	250	〃	〃	200	〃	3.6
⑤ ⑤	CL12-23U	10,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.1
⑤ ⑤	CL12-24U	11,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.2
⑤ ⑤	CL12-25U	12,000	〃	500	〃	〃	450	〃	6.3
⑤ ⑤	CL12-252U	9,700	250	200	〃	200	150	〃	3.6
⑤ ⑤	CL12-2525U	10,000	〃	250	〃	〃	200	〃	4.2
⑤ ⑤	CL12-253U	10,500	〃	300	〃	〃	250	〃	4.8
⑤ ⑤	CL12-32U	10,000	300	200	〃	250	150	〃	4.1
◎ ⑤	CL12-325U	10,500	〃	250	〃	〃	200	〃	4.8
◎ ⑤	CL12-33U	11,000	〃	300	〃	〃	250	〃	5.5
◎ ⑤	CL12-34U	12,500	〃	400	〃	〃	350	〃	7.0
⑤ ⑤	CL12-43U	12,500	400	300	〃	350	250	〃	7.0
⑤ ⑤	CL12-44U	14,500	〃	400	〃	〃	350	〃	8.8

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

ご注意 壁掛け専用キャビネットです。

■上記一部商品は、納期区分の変更(⑤→◎)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]CL12-152U→CL12-152U◎となります。