


※TE8-11 (R)、TE12-11 (R) は除く

スッキリしたデザインの中継用、端子台収納用キャビネット！

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工H25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)(TE:鉄製基板付) レール取付バー (TE-R:レール取付バー付)
キャビネット板厚	カバー1.2mm ポデー1.2mm
扉 形 式	カバー:ねじ止め

鉄製基板付

レール取付バー付

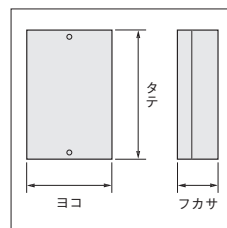

TE12-35

TE12-35R

鉄製基板付

屋内用 IP3X

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

フカサ 80mm

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	TE8-11	3,050	100	100	80	90	80	66	0.6
◎	TE8-12	3,500	〃	200	〃	〃	180	〃	1.1
◎	TE8-13	3,850	〃	300	〃	〃	280	〃	1.6
◎	TE8-14	4,200	〃	400	〃	〃	380	〃	2.1
◎	TE8-22	4,200	200	200	〃	190	180	〃	1.9
◎	TE8-23	4,750	〃	300	〃	〃	280	〃	2.7
◎	TE8-24	5,550	〃	400	〃	〃	380	〃	3.4
◎	TE8-33	6,300	300	300	〃	290	280	〃	3.7
◎	TE8-34	7,100	〃	400	〃	〃	380	〃	4.8
◎	TE8-35	8,250	〃	500	〃	〃	480	〃	5.9

フカサ 120mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	TE12-11	3,500	100	100	120	90	80	106	0.8
◎	TE12-12	3,850	〃	200	〃	〃	180	〃	1.3
◎	TE12-13	4,200	〃	300	〃	〃	280	〃	1.9
◎	TE12-14	4,750	〃	400	〃	〃	380	〃	2.4
◎	TE12-22	4,750	200	200	〃	190	180	〃	2.2
◎	TE12-23	5,550	〃	300	〃	〃	280	〃	3.1
◎	TE12-24	6,100	〃	400	〃	〃	380	〃	3.9
◎	TE12-33	6,900	300	300	〃	290	280	〃	4.2
◎	TE12-34	8,250	〃	400	〃	〃	380	〃	5.4
◎	TE12-35	9,550	〃	500	〃	〃	480	〃	6.5

㊤代理店様在庫品 ◎物流中心-在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊤受注品

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F/A用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料