

B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

屋内用
保護等級
IP2XC

CA10B
CA-G04

塗装性能
(無カビ耐)
1000h

塗装性能
(腐食耐)
120h

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(337頁)

レーザー
穴加工
(36頁)


粉体塗装

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付！

- 両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
- 安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。(212頁)
- ボデー・扉に換気扇取付金具(212頁)の取付けが可能です。



B20-45L

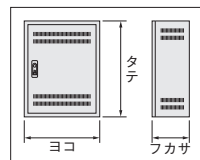

塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)
材質	鉄	
取付基板	B-Lタイプ(木製基板15mm) S-Lタイプ(鉄製基板2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル 小(H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1こ) 中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
ドア形式	片扉または両扉	

関連商品

B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(213-214頁)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

単位 : mm

フカサ 120mm

屋内用 IP2XC

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		収納個数例※	製品質量kg		
LB色	C色	品名記号	LB色	C色	品名記号	LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	木製基板付	鉄製基板付		増幅器	分岐器・分岐器 混合器・分岐器	木製基板付
◎◎	◎◎	B12-34L	◎◎	◎◎	S12-34L			13,500	片扉	300	400	120	220	320	88	101	—	—	7.8	8.5
◎◎	◎◎	B12-43L	◎◎	◎◎	S12-43L			13,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	〃	—	—	7.9	8.6
◎◎	◎◎	B12-44L	◎◎	◎◎	S12-44L			15,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	1コ用	—	9.6	10.6
◎◎	◎◎	B12-45L	◎◎	◎◎	S12-45L			17,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	—	—	11.5	12.8
◎◎	◎◎	B12-46L	◎◎	◎◎	S12-46L			21,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	1コ用	1コ用	13.2	14.8
◎◎	◎◎	B12-55L	◎◎	◎◎	S12-55L			25,500	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	—	—	13.7	15.4
◎◎	◎◎	B12-56L	◎◎	◎◎	S12-56L			28,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	—	—	15.8	17.8
◎◎	◎◎	B12-57L	◎◎	◎◎	S12-57L			32,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	2コ用	1・2コ用	18.0	20.4
◎◎	◎◎	B12-64L	◎◎	◎◎	S12-64L			25,500	〃	600	400	〃	520	320	〃	〃	2コ用	—	13.3	14.9
◎◎	◎◎	B12-66L	◎◎	◎◎	S12-66L			33,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	1コ用 2コ用	2・3コ用 1・2コ用	18.2	20.7
◎◎	◎◎	B12-67L	◎◎	◎◎	S12-67L			36,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	3コ用 4コ用	1コ用 —	20.8	23.8
◎◎	◎◎	B12-68L	◎◎	◎◎	S12-68L			38,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	1コ用 2コ用	4・5コ用 3・4コ用	23.4	26.8
◎◎	◎◎	B12-69L	◎◎	◎◎	S12-69L			42,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	3コ用 4コ用	2・3コ用 1・2コ用	26.0	29.8
◎◎	◎◎	B12-105-2L	◎◎	◎◎	S12-105-2L			47,000	両扉	1,000	500	〃	920	420	〃	95*	—	—	25.9	29.4

フカサ 140mm

◎◎	◎◎	B14-34L	◎◎	◎◎	S14-34L			14,500	片扉	300	400	140	220	320	108	121	—	—	8.1	8.8
◎◎	◎◎	B14-44L	◎◎	◎◎	S14-44L			17,500	〃	400	400	〃	320	320	〃	〃	—	—	10.0	11.0
◎◎	◎◎	B14-45L	◎◎	◎◎	S14-45L			21,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	—	—	11.9	13.2
◎◎	◎◎	B14-46L	◎◎	◎◎	S14-46L			27,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	—	—	13.7	15.3
◎◎	◎◎	B14-55L	◎◎	◎◎	S14-55L			26,000	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	—	—	14.2	15.9
◎◎	◎◎	B14-57L	◎◎	◎◎	S14-57L			33,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	—	—	18.6	21.0
◎◎	◎◎	B14-65L	◎◎	◎◎	S14-65L			32,000	〃	600	500	〃	520	420	〃	〃	—	—	16.4	18.4
◎◎	◎◎	B14-67L	◎◎	◎◎	S14-67L			38,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	—	—	21.4	24.4
◎◎	◎◎	B14-69L	◎◎	◎◎	S14-69L			44,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	—	—	26.7	30.6
◎◎	◎◎	B14-86-2L	◎◎	◎◎	S14-86-2L			47,000	両扉	800	600	〃	720	520	〃	〃	—	—	25.2	28.6
◎◎	◎◎	B14-88-2L	◎◎	◎◎	S14-88-2L			50,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	—	—	32.0	36.7
◎◎	◎◎	B14-89-2L	◎◎	◎◎	S14-89-2L			56,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	3コ用 4コ用	4・5コ用 3・4コ用	35.4	40.7
◎◎	◎◎	B14-911-2L	◎◎	◎◎	S14-911-2L			70,000	〃	900	1,100	〃	820	1,020	〃	115*	4コ用	5・6・7コ用	46.5	53.9

フカサ 160mm

◎◎	◎◎	B16-44L	◎◎	◎◎	S16-44L			19,500	片扉	400	400	160	320	320	128	141	—	—	10.4	11.4
◎◎	◎◎	B16-46L	◎◎	◎◎	S16-46L			28,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	—	—	14.2	15.8
◎◎	◎◎	B16-55L	◎◎	◎◎	S16-55L			28,000	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	—	—	14.7	16.4
◎◎	◎◎	B16-57L	◎◎	◎◎	S16-57L			34,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	—	—	19.2	21.6
◎◎	◎◎	B16-66L	◎◎	◎◎	S16-66L			35,000	〃	600	600	〃	520	520	〃	〃	—	—	19.4	21.9
◎◎	◎◎	B16-67L	◎◎	◎◎	S16-67L			39,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	—	—	22.1	25.1
◎◎	◎◎	B16-68L	◎◎	◎◎	S16-68L			42,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	—	—	24.8	28.2
◎◎	◎◎	B16-610L	◎◎	◎◎	S16-610L			49,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	—	—	30.0	34.3
◎◎	◎◎	B16-75-1L	◎◎	◎◎	S16-75-1L			37,500	〃	700	500	〃	620	420	〃	141	—	—	19.3	22.1
◎◎	◎◎	B16-76-1L	◎◎	◎◎	S16-76-1L			40,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	—	—	22.1	25.1
◎◎	◎◎	B16-77-1L	◎◎	◎◎	S16-77-1L			42,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	—	—	25.1	28.6
◎◎	◎◎	B16-88-2L	◎◎	◎◎	S16-88-2L			53,000	両扉	800	800	〃	720	720	〃	〃	—	—	32.8	37.5
◎◎	◎◎	B16-105-2L	◎◎	◎◎	S16-105-2L			56,000	〃	1,000	500	〃	920	420	〃	135*	—	—	27.4	30.9

◎代理店様在庫品 ◎物流中心在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
 価格は同価格です。【例】B12-34L→B12-34LCとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

※収納個数例は212頁をご参照ください。