


防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス！

- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- ハンドルはキーNo.N200に対応したハンドルを採用しています。
- 内蝶番の採用により、いたづらを防止します。



SO16-33SA

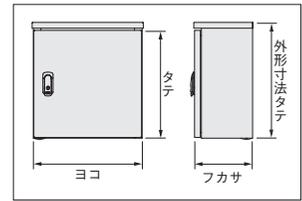

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日産工H25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取付基板	SO-SAタイプ (鉄製基板 1.6mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) SO-Aタイプ (木製基板 15mm)
キャビネット板厚	扉1.0mm ボデー1.0mm
ハンドル	小型平面ハンドル (キーNo.N200 : 1コ)※
扉形式	片扉

※ハンドルは亜鉛合金製のため海浜地区など環境の厳しい場所ではハンドル鍵部および本体の腐食対策用として HX-C17-Z 防水キャップ (708頁) をご利用ください。

オプション HX-C17-Z 防水キャップ (708頁)

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工H25-70B

単位 : mm

●屋根付

フカサ 120mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	SO-SA	SO-A	SO-SA	SO-A	
◎	SO12-1525SA	◎	SO12-1525A		10,500	150	250	120	270	100	200	104	91	2.1	2.0	
◎	SO12-23SA	◎	SO12-23A		15,000	200	300	〃	320	150	250	〃	〃	2.8	2.7	
①(注)	SO12-2525SA	◎	SO12-2525A		16,000	250	250	〃	270	200	200	〃	〃	3.1	2.9	
①(注)	SO12-325SA	◎	SO12-325A		18,000	300	〃	〃	〃	250	〃	〃	〃	3.7	3.4	
①(注)	SO12-33SA	◎	SO12-33A		20,000	〃	300	〃	320	〃	250	〃	〃	4.0	3.8	
①(注)	SO12-34SA	◎	SO12-34A		22,500	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	5.0	4.7	
①(注)	SO12-43SA	◎	SO12-43A		22,500	400	300	〃	320	350	250	〃	〃	5.1	4.8	
①(注)	SO12-44SA	◎	SO12-44A		26,500	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	6.5	6.0	
①(注)	SO12-45SA	◎	SO12-45A		28,500	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	7.7	7.1	
①(注)	SO12-54SA	◎	SO12-54A		28,500	500	400	〃	420	450	350	〃	〃	7.8	7.2	

フカサ 160mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	SO-SA	SO-A	SO-SA	SO-A	
◎	SO16-23SA	◎	SO16-23A		19,000	200	300	160	320	150	250	144	131	3.2	3.1	
①(注)	SO16-24SA	◎	SO16-24A		21,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	4.0	3.8	
◎	SO16-33SA	◎	SO16-33A		21,000	300	300	〃	320	250	250	〃	〃	4.4	4.2	
①(注)	SO16-34SA	◎	SO16-34A		23,500	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	5.5	5.2	
①(注)	SO16-35SA	◎	SO16-35A		25,500	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	6.7	6.2	
◎	SO16-43SA	◎	SO16-43A		23,500	400	300	〃	320	350	250	〃	〃	5.6	5.3	
①(注)	SO16-44SA	◎	SO16-44A		27,500	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	7.0	6.5	
①(注)	SO16-45SA	◎	SO16-45A		31,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	8.3	7.7	
①(注)	SO16-54SA	◎	SO16-54A		31,000	500	400	〃	420	450	350	〃	〃	8.4	7.8	
①(注)	SO16-55SA	◎	SO16-55A		35,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	10.3	9.3	
①(注)	SO16-56SA	◎	SO16-56A		39,500	〃	600	〃	620	〃	550	〃	〃	12.1	10.8	
①(注)	SO16-65SA	◎	SO16-65A		39,500	600	500	〃	520	550	450	〃	〃	12.2	10.9	

フカサ 200mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	SO-SA	SO-A	SO-SA	SO-A	
◎	SO20-34SA	◎	SO20-34A		29,000	300	400	200	420	250	350	184	171	5.9	5.6	
①(注)	SO20-43SA	◎	SO20-43A		29,000	400	300	〃	320	350	250	〃	〃	6.0	5.7	
①(注)	SO20-44SA	◎	SO20-44A		31,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	7.5	7.0	
①(注)	SO20-45SA	◎	SO20-45A		35,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	8.9	8.3	
①(注)	SO20-54SA	◎	SO20-54A		35,000	500	400	〃	420	450	350	〃	〃	9.0	8.4	
①(注)	SO20-55SA	◎	SO20-55A		39,500	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	11.0	10.0	
①(注)	SO20-56SA	◎	SO20-56A		43,500	〃	600	〃	620	〃	550	〃	〃	13.6	11.5	
①(注)	SO20-65SA	◎	SO20-65A		43,500	600	500	〃	520	550	450	〃	〃	13.7	11.6	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。