

# H キャビネット用ハンドル




材質	亜鉛合金(ZDC)
表面処理	クロムめっき



[取付寸寸法] 単位: mm




(小)  
H-85(-Z)

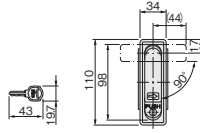


H-85(-Z)

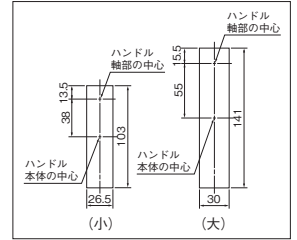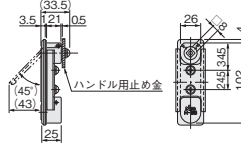


(大)  
H-87(-Z)

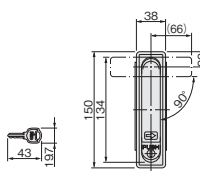

H-87(-Z)

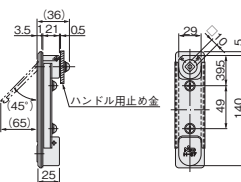


### 施錠について(H-85(-Z)・87(-Z))

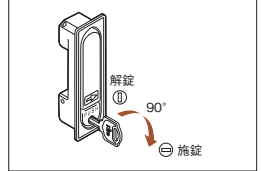



(小)  
H-83(-Z)




(小)  
H-84(-Z)

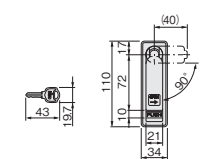


H-83(-Z)・84(-Z) (注)H-83(-Z)は取手の回転が逆方向になります。

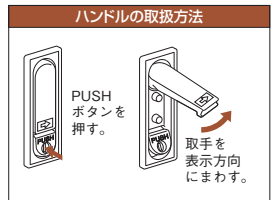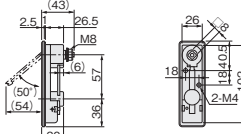


### [標準キャビネット取付例]

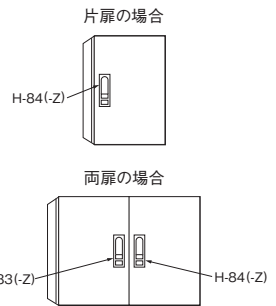

(大)  
H-86(-Z)

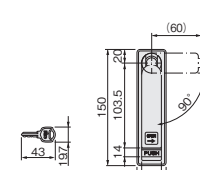

H-86(-Z)

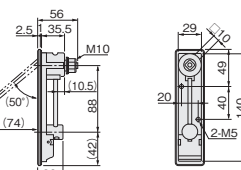

## ■ 防水平面ハンドル

1コ入				5コ入				回転方向 (開けるとき)
納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	
◎	H-85-Z	4,950	ハンドル1コ 止め金※1コ キーNo. N200 2コ	◎	H-85	16,500	ハンドル5コ 止め金※5コ キーNo. N200 10コ	↙↘
◎	H-87-Z	8,650		◎	H-87	28,500		↙↘
◎	H-83-Z	4,950		◎	H-83	16,500		↙↘
◎	H-84-Z	4,950		◎	H-84	16,500		↙↘
◎	H-86-Z	8,650		◎	H-86	28,500		↙↘

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 □

■上記商品はキーNo. N200を採用しています。H-85(-Z)・87(-Z)は、リバーシブルキーNo. R200でも施錠可能です。

【注意】 キーNo. 200は他の鍵でも施錠が可能のためセキュリティを必要とする場合は鍵違い対応品をご利用ください。

※付属の止め金は日東工業キャビネットで使用している止め金と形状が異なります。曲げ加工されていないので使用するキャビネットの構造に合わせて調整が必要です。

**数量割引商品** (注)1コ入商品(-Z)は対象外です。  
上記商品は、**[(5コ入1セット)×10セット⇒50コ]** 以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご利用ください。  
ご注文の際は品名記号の末尾に **[-Q]** をつけてご利用ください。  
(例) **H-85→H-85-Q**となります。価格など詳細は別途お問合わせください。

■各種ハンドルの鍵番号違いも承りますので  
詳細一覧表(337・394頁)をご参照ください。