

MS-B 引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(熱・アルコール)
120h

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)

中部電力管内向

その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。


電力量計収納用の屋内・屋外用キャビネット！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 J25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	上扉 下扉 ハンドル	封印付キーハンドル (H-26N) キーハンドル (H-24N) (H-28:1コ)
扉 形 式	2段扉	

関連商品

SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット (317頁)

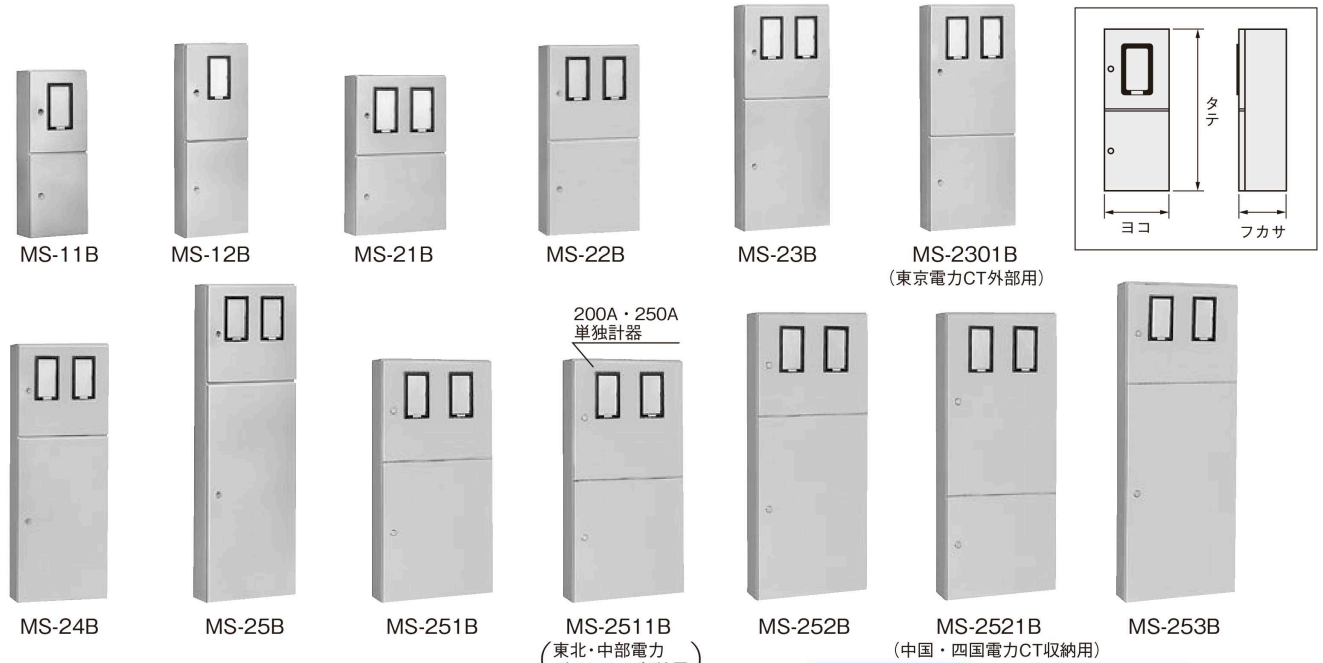

●2段扉

屋内・屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工 J25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工 J22-90B

単位: mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎ ◎	MS-11B	44,500	300	800	200	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	15.9
◎ ◎	MS-12B	45,500	350	1,000	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	20.7
◎ ◎	MS-21B	57,500	500	800	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	23.1
◎ ◎	MS-22B	69,000	〃	1,000	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	27.8
◎ ③(注)	MS-23B	82,000	〃	1,200	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	32.4
◎ ③(注)	MS-2301B	82,000	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	33.0
◎ ③(注)	MS-24B	86,500	〃	1,400	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	36.9
◎ ③(注)	MS-25B	91,500	〃	1,600	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	41.4
◎ ③(注)	MS-251B	85,500	600	1,200	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	37.0
◎ ③(注)	MS-2511B	85,500	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)] × 2 [ELB 3P 200A(250A)] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)] × 2 [ELB 3P 200A(250A)] × 2	37.4
◎ ③(注)	MS-252B	91,500	〃	1,400	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	42.3
◎ ③(注)	MS-2521B	91,500	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	44.1
◎ ③(注)	MS-253B	97,000	〃	1,600	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	47.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

※ご注文の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]MS-11B→MS-11BCとなります。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。