


※1. 検針窓の難燃性はV-2です。

デザイン性・作業性を追求したメーターボックス・隠蔽配線用!

- 隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
- 建物のエクステリアと調和のとれたカラーバリエーションをご用意しています。
- 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。

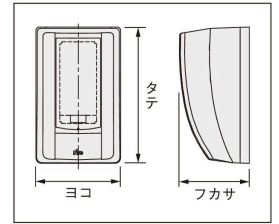

材 質	基板・カバー：PC+ABS樹脂、検針窓：ポリカーボネート樹脂
色 彩	ブラック色(N2)※2、Nホワイトグレー色(N8.5)、ライトベージュ色(5Y7/1)、ブラウン色(5YR4/4)※2、ダークブラウン色(10YR4/1)
ボックス板厚	カバー3.0mm、基板3.5mm
付 属 品	貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ

オプション

BP14-UG グロメット (下記参照)


※2. MBC-131・331シリーズのみ



MBC-131LB
ライトベージュ (5Y7/1)



MBC-331KA
ブラック(N2)

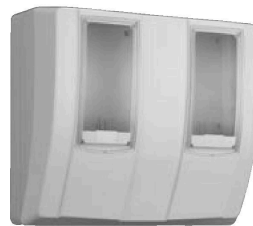

MBC-332WG
Nホワイトグレー (N8.5)



MBC-332DB
ダークブラウン(10YR4/1)

※3

屋外用 IP33D

単位：mm

● 1 コ用

納期区分	品名記号	標準価格円	適用電力量計	外形寸法			色 彩	製品質量 kg	貫通材内径	適用電線サイズ
				ヨコ	タテ	フカサ				
◎	MBC-131K	6,450	単相2線式 単(三)相3線式 30A 1コ用	230	370	190	ブラック(N2)	1.6	φ28	14mm ²
◎	MBC-131WG	6,450		〃	〃	〃	Nホワイトグレー(N8.5)	〃	〃	〃
◎	MBC-131LB	6,450		〃	〃	〃	ライトベージュ(5Y7/1)	〃	〃	〃
◎	MBC-131BR	6,450		〃	〃	〃	ブラウン(5YR4/4)	〃	〃	〃
◎	MBC-131DB	6,450		〃	〃	〃	ダークブラウン(10YR4/1)	〃	〃	〃
◎	MBC-331KA	7,900	単(三)相3線式 30A、120A 1コ用	250	410	190	ブラック(N2)	1.9	φ28	22mm ²
◎	MBC-331WGA	7,900		〃	〃	〃	Nホワイトグレー(N8.5)	〃	〃	〃
◎	MBC-331LBA	7,900		〃	〃	〃	ライトベージュ(5Y7/1)	〃	〃	〃
◎	MBC-331BRA	7,900		〃	〃	〃	ブラウン(5YR4/4)	〃	〃	〃
◎	MBC-331DBA	7,900		〃	〃	〃	ダークブラウン(10YR4/1)	〃	〃	〃

● 2 コ用

納期区分	品名記号	標準価格円	適用電力量計	外形寸法			色 彩	製品質量 kg	貫通材内径	適用電線サイズ
				ヨコ	タテ	フカサ				
◎	MBC-332WG	14,500	単(三)相3線式 30A、120A 2コ用	480	410	195	Nホワイトグレー(N8.5)	3.0	φ28	22mm ²
◎	MBC-332LB	14,500		〃	〃	〃	ライトベージュ(5Y7/1)	〃	〃	〃
◎	MBC-332DB	14,500		〃	〃	〃	ダークブラウン(10YR4/1)	〃	〃	〃

※3. 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。


ご注意 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

メーターボックス オプション

BP14-UG グロメット



- MBCシリーズのカバーノックアウト用です。
露出配線時のケーブル保護にご使用ください。

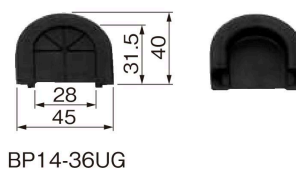

材 質	EPDM
色 彩	黒

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	取付適正板厚	製品質量 kg	摘 要
◎	BP14-36UG	480	2コ入	t3.0	0.02	MBC-131,-331,-332のカバーノックアウト用

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品