

直定規 (ストレートエッジ)

アイビーム形ストレートエッジ

Stock No. 204

I BEAM TYPE STRAIGHT EDGE



- ・加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
- ・ヒズミの少ない I 形タイプになっております。
- ・精度面は両端より20mm除外した寸法（呼び寸法と同じ）となっております。
- ・1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。

A級

呼び寸法	寸法 (L×H×W mm)	焼入品	非焼入品	真直・平行度 (μ m)	質量 (kg)
		コードNo.	コードNo.		
500	540x 50x10	EA101	EA201	7	2.0
750	790x 60x12	EA102	EA202	9.5	3.8
1000	1040x 60x12	EA103	EA203	12	5.0
1500	1540x 70x15	EA104	EA204	17	9.5
2000	2040x 90x20	EA105	EA205	22	22.0
2500	2540x100x20	EA106	EA206	27	35.0
3000	3040x120x22	EA107	EA207	32	45.5
3500	3540x135x22	EA108	EA208	37	65.0
4000	4040x140x25	EA109	EA209	42	75.0
5000	5040x150x30	EA110	EA210	52	130.0


B級

呼び寸法	寸法 (L×H×W mm)	焼入品	非焼入品	真直・平行度 (μ m)	質量 (kg)
		コードNo.	コードNo.		
500	540x 50x10	EA301	EA401	20	2.0
750	790x 60x12	EA302	EA402	25	3.8
1000	1040x 60x12	EA303	EA403	30	5.0
1500	1540x 70x15	EA304	EA404	40	9.5
2000	2040x 90x20	EA305	EA405	50	22.0
2500	2540x100x20	EA306	EA406	60	35.0
3000	3040x120x22	EA307	EA407	70	45.5
3500	3540x135x22	EA308	EA408	80	65.0
4000	4040x140x25	EA309	EA409	90	75.0
5000	5040x150x30	EA310	EA410	110	130.0

アイ形直定規 (JIS B7514規格品)

Stock No. 212-1

STRAIGHT EDGE

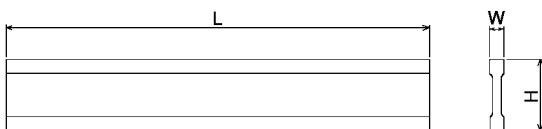

- ・直定規のJIS規格(JISB7514)をクリアした I 形タイプの製品です。
 - ・平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
 - ・精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
 - ・1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
 - ・全サイズ共焼入品です。
- ※ご希望により特級品も製作致します。

呼び寸法	寸法 (L×H×W mm)	A 級		B 級		質量 (kg)
		コードNo.	真直・平行度 (μ m)	コードNo.	真直・平行度 (μ m)	
300	340x 50x10	EB101	3	EB201	10	1.1
500	540x 50x10	EB102	4	EB202	14	2.0
1000	1040x 60x12	EB103	6	EB203	24	5.0
1500	1540x 70x15	EB104	8	EB204	34	9.5
2000	2040x 90x20	EB105	10	EB205	44	22.0
3000	3040x120x22	EB106	14	EB206	64	45.5