
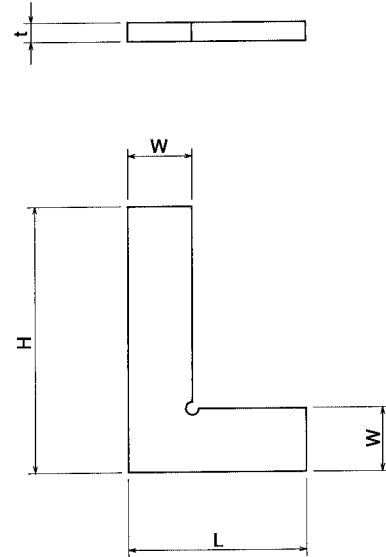


直角定規 (スコヤ)

平形直角定規 (JIS B7526規格品)

Stock No. 65

FLAT-TYPE SQUARE

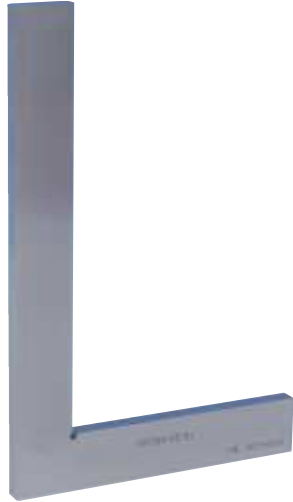

平形直角定規

- ・精度はJIS規格の1級で焼入品です。
- ・直角の測定をするために使用します。
- ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。

D形平スコヤ

- ・精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
- ・直角の測定をするために使用します。
- ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。

JIS 1 級 焼入品

コードNo.	呼び寸法	寸法 (H×L×W×t mm)	直角度 (μ m)	質量 (kg)
FA101	75	75x 50x18x 3	± 14	0.1
FA102	100	100x 70x20x 4	± 15	0.1
FA104	150	150x 100x25x 5	± 18	0.2
FA105	200	200x 130x25x 8	± 20	0.5
FA107	300	300x 200x30x 8	± 25	0.9
FA108	400	400x 200x40x 8	± 30	1.5
FA109	500	500x 300x40x 8	± 35	2.1
FA110	600	600x 325x50x11	± 40	4.0
FA111	750	750x 400x50x11	± 48	5.0
FA112	1000	1000x 550x60x12	± 60	9.0
FA113	1500	1500x 700x65x12	± 85	14.0
FA114	2000	2000x1000x80x12	± 110	24.0

JIS 2 級 非焼入品

コードNo.	呼び寸法	寸法 (H×L×W×t mm)	直角度 (μ m)	質量 (kg)
FB101	75	75x 50x18x 3	± 27	0.1
FB102	100	100x 70x20x 4	± 30	0.1
FB104	150	150x 100x25x 5	± 35	0.2
FB105	200	200x 130x25x 6	± 40	0.35
FB107	300	300x 200x30x 6	± 50	0.6
FB109	400	400x 200x40x 8	± 60	1.5
FB111	500	500x 255x40x 8	± 70	1.8
FB112	600	600x 300x40x 8	± 80	2.5
FB113	1000	1000x 500x50x10	± 120	5.5
FB114	1500	1500x 700x65x12	± 170	14.0
FB115	2000	2000x1000x80x12	± 220	24.0