


Vブロック (ヤゲン台)

硬鋼製精密Vブロック

Stock No. 321

PRECISION V BLOCKS (HARDENED STEEL)

- ・2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
 - ・丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
 - ・全サイズ焼入品でV溝は90度です。
- ※ご要望により特別寸法品も製作致します。

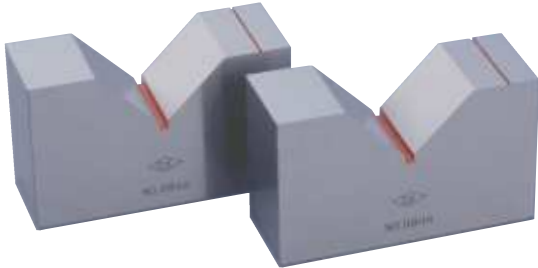


呼び寸法	寸法 (L×H×W×V mm)	AA 級		A 級		質量 (kg/Set)
		コードNo.	底面とV溝 の平行度 (μm)	コードNo.	底面とV溝 の平行度 (μm)	
38	38x 24x19x 20	JA101	3	JA201	5	0.3
50	50x 28x22x 25	JA102		JA202		0.4
75	75x 50x35x 45	JA104		JA204		2.0
100	100x 60x38x 50	JA105		JA205		3.0
125	125x 70x45x 65	JA106		JA206		6.0
150	150x 90x60x 75	JA107		JA207		13.0
200	200x140x90x130	JA108		5		JA208
250	250x140x90x150	JA109	JA209		10	41.0

超硬付精密Vブロック

Stock No. 327

V BLOCKS WITH TUNGSTEN CARBIDE

- ・精度は全製品AA級です。
 - ・2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
 - ・V溝には耐摩耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。
 - ・全サイズ焼入品でV溝は90度です。
- ※ご要望により特別寸法品も製作致します。

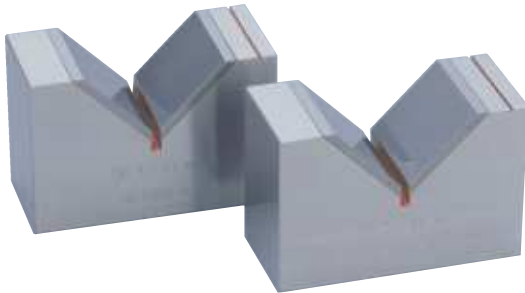


コードNo.	呼び寸法	寸法 (L×H×W×V mm)	底面とV溝 の平行度 (μm)	質量 (kg/Set)
JB101	50	50x28x22x19	3	0.4
JB102	75	75x50x35x39		2.0
JB103	100	100x60x38x43		3.5
JB104	125	125x70x45x57		6.0
JB105	150	150x90x60x67		13.0

石製Vブロック

Stock No. 900-11

V BLOCKS (GRANITE)

- ・2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
 - ・経年変化、温度変化が少なく、耐摩耗性が大、錆びない等の特性があります。
 - ・丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
 - ・V溝は90度です。
- ※・ご要望により特別寸法品も製作致します。

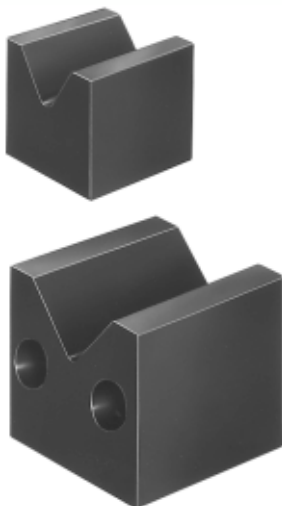

呼び寸法	寸法 (L×H×W×V mm)	AA 級		A 級		質量 (kg/Set)
		コードNo.	底面とV溝 の平行度 (μm)	コードNo.	底面とV溝 の平行度 (μm)	
50	50x 50x 50x 40	JC101	3	JC201	5	1.0
75	75x 75x 75x 60	JC102		JC202		2.5
100	100x100x100x 80	JC103		JC203		5.5
150	150x150x150x120	JC104		JC204		19.0