

山形座金(ローゼットワッシャー) 挽出製




W2010600

黄銅

W2020600

ステンレス

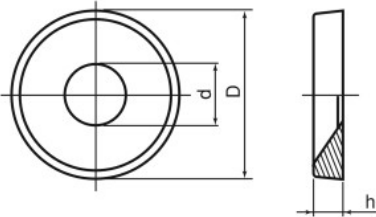

呼び	内径 (d)	外径 (D)	高さ (t)
3	3.3±0.1	9.0±0.1	2.0±0.1
4	4.3±0.1	12.0±0.1	2.4±0.1
5	5.3±0.1	14.0±0.1	2.8±0.1
6	6.3±0.1	16.0±0.1	3.3±0.1
8	8.3±0.1	22.0±0.1	4.5±0.1


呼び	入り数	黄銅					ステンレス
		生地	三価ブロンズ	ニッケル	クローム	亜鉛黒	
3×9×2.0	2000×20	●	●	●	●	●	
3×10×2.0	1000×20						●
4×12×2.4	1000×20	●					●
5×14×2.8	1000×14	●		●	●	●	●
6×16×3.3	500×14	●		●	●	●	●
8×22×4.5	250×14	●		●	●	●	●

黄銅(低カドミ材) 山形座金 (ローゼットワッシャー) 挽出製



W2010610

黄銅

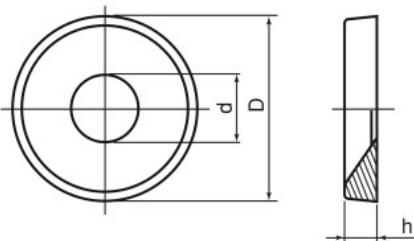

呼び	内径 (d)	外径 (D)	高さ (t)
3	3.3±0.1	9.0±0.1	2.0±0.1
4	4.3±0.1	12.0±0.1	2.4±0.1
5	5.3±0.1	14.0±0.1	2.8±0.1
6	6.3±0.1	16.0±0.1	3.3±0.1
8	8.3±0.1	22.0±0.1	4.5±0.1


呼び	入り数	生地	三価ブロンズ	ニッケル	クローム	亜鉛黒	スズハルト
							三価ホワイト
3×9×2.0	2000×20	●		●	●	●	●
4×12×2.4	1000×20	●		●	●	●	●
5×14×2.8	1000×14	●		●	●	●	●
6×16×3.3	500×14	●	●	●	●	●	●
8×22×4.5	300×10	●		●	●	●	●

ステンレス パッキングワッシャー PM(NBR)



W2020700

ステンレス

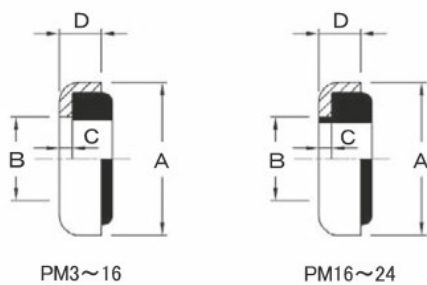

単位: mm

呼び	B(内径)	A(外径)	D(高さ)	C(板厚)
PM-3	3.2	7.0	2.2	0.5
PM-4	4.2	8.0	2.1	0.5
PM-5	5.2	9.5	2.7	0.8
PM-6	6.2	11.5	3.0	1.0
PM-8	8.2	15.2	3.2	1.0
PM-10	10.8	18.0	3.6	1.5
PM-12	13.2	24.9	3.9	2.0
PM-16	18.0	30.0	4.3	2.0
PM-20	23.0	39.0	6.3	2.0
PM-24	25.5	39.0	6.0	3.0

呼び	入り数	生地
PM-3	100×20	●
PM-4	100×20	●
PM-5	100×20	●
PM-6	100×20	●
PM-8	100×20	●
PM-10	100×20	●
PM-12	100×14	●
PM-16	100×14	●
PM-20	50×10	●
PM-24	30×10	●