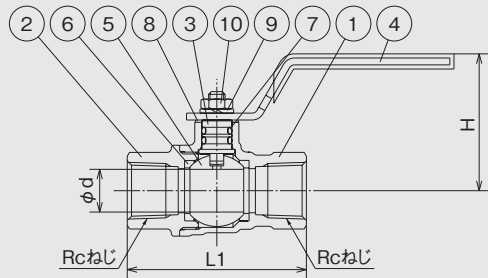
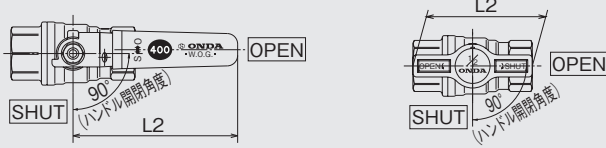


FF型(フルボア)ボールバルブ


レバーハンドル
Tハンドル

部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	C3771BE	6	ボールシート	PTFE
2	キャップ	C3771BE	7	オーリング	FKM
3	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	8	パッキン	POM
4	ハンドル	SUS	9	バネ座金	SUS
5	ボール	C3604BD(メッキ)	10	ナット	SUS

- ・Tハンドル材質 : ZDC2(ハンドルキャップ付:PP)
- ・レバーハンドル材質: 呼び径2½以上はZDC2
- ・ボール材質 : 呼び径1~2はC3771BE、2½~3はCAC203
- ・パッキン材質 : 呼び径¾~2以外はPTFE

仕様

許容圧力	冷温水・不凍液	2.8MPa
温度	油・エア	-15℃~100℃
(P276参照)		0.5MPa
		~150℃


流量(Cv値、P277参照)

呼び径	¼	¾	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3
Cv値	4	6	17	27	46	83	115	192	332	511

FF型(フルボール) フルボア 400psi

Rcねじ×Rcねじ

配管の呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。

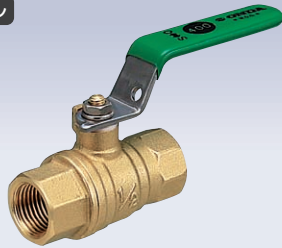グリーンレバーハンドル


黄銅 伊崎 CAD

品番	呼び径	L1	L2	φd	H	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
FF-08	¼	44	56	8	31.5	80	10	1,670
FF-10	¾	50	86	10	46	80	10	1,810
FF-13	½	65	86	15.5	49.5	60	10	2,010
FF-20	¾	68	86	20	53.5	30	5	2,350
FF-25	1	79	116	25	61.5	24	4	3,140
FF-32	1¼	86	116	32	67	20	2	4,920
FF-40	1½	96	116	38	71	12	2	6,240
FF-50	2	119	131	50	85.5	8	2	9,040
FF-65	2½	138	250	65	110	2	1	30,390
FF-80	3	167	250	76	121	1	-	52,450

オレンジレバーハンドル


黄銅 伊崎 CAD

品番	呼び径	L1	L2	φd	H	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
FF-08C	¼	44	56	8	31.5	80	10	1,670
FF-10C	¾	50	86	10	46	80	10	1,810
FF-13C	½	65	86	15.5	49.5	60	10	2,010
FF-20C	¾	68	86	20	53.5	30	5	2,350
FF-25C	1	79	116	25	61.5	24	4	3,140
FF-32C	1¼	86	116	32	67	20	2	4,920
FF-40C	1½	96	116	38	71	12	2	6,240
FF-50C	2	119	131	50	85.5	8	2	9,040
FF-65C	2½	138	250	65	110	2	1	30,390
FF-80C	3	167	250	76	121	1	-	52,450

グリーンTハンドル


黄銅 伊崎 CAD

品番	呼び径	L1	L2	φd	H	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
FF-T08	¼	44	38	8	25.5	80	10	1,670
FF-T10	¾	50	55	10	35	80	10	1,810
FF-T13	½	65	65	15.5	39	60	10	2,010
FF-T20	¾	68	65	20	43	30	5	2,350
FF-T25	1	79	85	25	53.5	24	4	3,140
FF-T32	1¼	86	85	32	59	20	2	4,920
FF-T40	1½	96	100	38	64.5	12	2	6,240
FF-T50	2	119	110	50	80.5	8	2	9,040

オレンジTハンドル


黄銅 伊崎 CAD

品番	呼び径	L1	L2	φd	H	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
FF-T08C	¼	44	38	8	25.5	80	10	1,670
FF-T10C	¾	50	55	10	35	80	10	1,810
FF-T13C	½	65	65	15.5	39	60	10	2,010
FF-T20C	¾	68	65	20	43	30	5	2,350
FF-T25C	1	79	85	25	53.5	24	4	3,140
FF-T32C	1¼	86	85	32	59	20	2	4,920
FF-T40C	1½	96	100	38	64.5	12	2	6,240
FF-T50C	2	119	110	50	80.5	8	2	9,040

早見表

 ROHS指令
対応

 T型
B型
S型
FF型
FS型

 逆止弁付
ボールバルブ

4
ボールバルブバルブ

 A型
AJ型
L型
S型

 フリーボール
ボールバルブ型

各種バルブ

ミチアバルブ

 ステンレス製
ボールバルブバルブ

 ねじボール
ガス栓

参考資料

 電動
ボールバルブ