

ステンレス製バルブ


Point 材質SUS304のバルブ登場!さらにお求め易くなりました!

注意 6章に重複して掲載している製品の価格欄にはP○○掲載で案内しています。

SVG2型 200psi

ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

本体材質: SCS13A

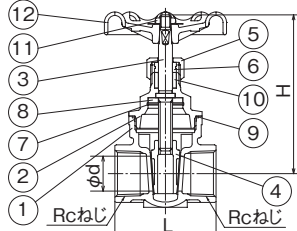

部品表

No.	部品名	材質
1	本体	SCS13A
2	ボンネット	SCS13A
3	スピンドル	SUS304
4	ディスク	SCS13A
5	ナット	SCS13
6	パッキン押え	SUS304
7	止め輪	SUS304
8	座金	SUS304
9	パッキン	PTFE
10	グランドパッキン	PTFE
11	六角ナット	SUS304
12	ハンドル	ADC12

仕様


120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水・油	1.0MPa

品番	呼び径	L	φd	H	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SVG2-13	1/2	54	15	82	24	4	P313掲載
SVG2-20	3/4	58	20	91	24	4	
SVG2-25	1	66	25	98.5	12	2	
SVG2-32	1 1/4	75	32	116.5	10	1	
SVG2-40	1 1/2	78	40	130	6	1	
SVG2-50	2	87	50	155.5	2	1	

SVC2型 200psi

スイングチャッキバルブ Rcねじ×Rcねじ

本体材質: SCS13A

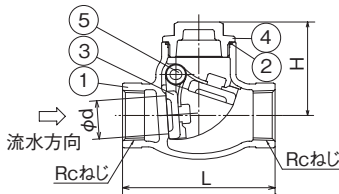

部品表

No.	部品名	材質
1	本体	SCS13A
2	キャップパッキン	PTFE
3	ディスク	SCS13A
4	キャップ	SCS13A
5	ピン	SUS304


仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水・油	1.0MPa

品番	呼び径	L	φd	H	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SVC2-13	1/2	65	15	43.5	30	5	P313掲載
SVC2-20	3/4	80	20	49	24	4	
SVC2-25	1	90	25	58	12	2	
SVC2-32	1 1/4	105	32	64.5	10	1	
SVC2-40	1 1/2	120	40	73.5	6	1	
SVC2-50	2	140	48	86	2	1	

取付姿勢


・流水方向と取付姿勢をご確認の上、施工して下さい。

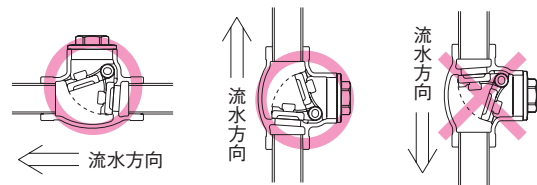

SVY2型 300psi

Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ

本体材質: SCS13A

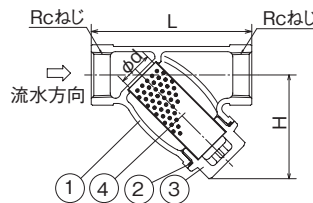

部品表


No.	部品名	材質
1	本体	SCS13A
2	キャップパッキン	PTFE
3	キャップ	SCS13A
4	フィルター	SUS304

仕様

120℃以下の静流水	2.1MPa
180℃以下の水・油	1.0MPa

施工例

・各種機器の直前に設置して、スケールや異物から機器を保護します。

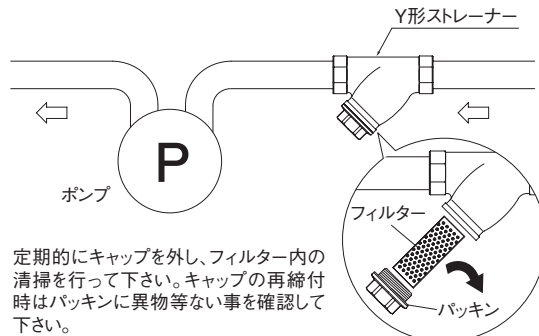

定期的キャップを外し、フィルター内の清掃を行って下さい。キャップの再締付時はパッキンに異物等ない事を確認して下さい。

品番	呼び径	L	φd	H	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SVY2-13	1/2	80	15	50.5	30	5	P313掲載
SVY2-20	3/4	93	20	60.5	24	4	
SVY2-25	1	108	25	71	10	2	
SVY2-32	1 1/4	128	32	82	10	1	
SVY2-40	1 1/2	143	40	93	8	1	
SVY2-50	2	173	50	119	2	1	

注: 点検が可能な場所に取付けて下さい。
フィルターは全サイズ、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレス鋼線が内張りされています。

早見表

 ROHS指令
対応

 F型
E型
S型

 逆止弁付
ボールバルブ

4

ボールバルブバルブ

 A型
U型
A型
L型
S型

 フリーボール
ボールバルブ型

各種バルブ

ミチマバルブ

 ステンレス製
ボールバルブバルブ

 ねじボール
ガス栓

参考資料

 電動
ボールバルブ