

丸ニップル・長ニップル

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				


注:耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

品番表の引用欄

- ①: JIS B 2308を引用した製品
- ②: JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③: 当社設計規格品
- : ①~③の対象外

SFN2型 丸ニップル


材質: SUS304TP

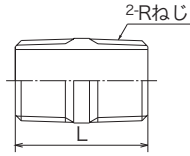

品番	呼び径	L	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN2-06	1/8	24.5	②	600	150	200
SFN2-08	1/4	26.3	②	600	150	200
SFN2-10	3/8	28	②	480	120	200
SFN2-13	1/2	34	②	240	60	260
SFN2-20	3/4	38	②	240	60	280
SFN2-25	1	42	②	160	20	400
SFN2-32	1 1/4	50	②	60	6	630
SFN2-40	1 1/2	50	②	48	8	700
SFN2-50	2	58	②	30	5	1,010
SFN2-65	2 1/2	70	②	18	-	1,850
SFN2-80	3	78	②	18	-	2,430
SFN2-100	4	90	②	6	-	4,120

SFN3型 長ニップル

材質: SUS304TP

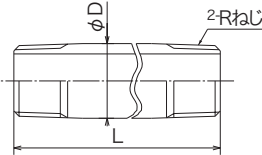

全長L=100mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN3-06100	1/8	10.5	②	360	90	410
SFN3-08100	1/4	13.8	②	280	70	410
SFN3-10100	3/8	17.3	②	140	35	410
SFN3-13100	1/2	21.7	②	80	20	540
SFN3-20100	3/4	27.2	②	60	15	630
SFN3-25100	1	34	②	60	10	810
SFN3-32100	1 1/4	42.7	②	48	6	1,170
SFN3-40100	1 1/2	48.6	②	36	3	1,370
SFN3-50100	2	60.5	②	20	5	1,710
SFN3-65100	2 1/2	76.3	②	10	-	2,860
SFN3-80100	3	89.1	②	10	-	3,510
SFN3-100100	4	114.3	②	8	-	5,400

全長L=200mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN3-06200	1/8	10.5	②	120	60	710
SFN3-08200	1/4	13.8	②	140	35	710
SFN3-10200	3/8	17.3	②	80	20	710
SFN3-13200	1/2	21.7	②	40	10	990
SFN3-20200	3/4	27.2	②	36	6	1,160
SFN3-25200	1	34	②	30	5	1,440
SFN3-32200	1 1/4	42.7	②	12	2	2,200
SFN3-40200	1 1/2	48.6	②	12	2	2,460
SFN3-50200	2	60.5	②	6	-	3,060
SFN3-65200	2 1/2	76.3	②	10	-	5,070
SFN3-80200	3	89.1	②	10	-	6,200
SFN3-100200	4	114.3	②	8	-	8,900

全長L=50mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN3-06050	1/8	10.5	②	500	125	260
SFN3-08050	1/4	13.8	②	500	125	260
SFN3-10050	3/8	17.3	②	400	100	260
SFN3-13050	1/2	21.7	②	300	50	350
SFN3-20050	3/4	27.2	②	180	30	390
SFN3-25050	1	34	②	90	15	470

全長L=65mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN3-06065	1/8	10.5	②	500	125	320
SFN3-08065	1/4	13.8	②	360	60	320
SFN3-10065	3/8	17.3	②	240	40	320
SFN3-13065	1/2	21.7	②	210	35	390
SFN3-20065	3/4	27.2	②	96	16	460
SFN3-25065	1	34	②	60	10	570

全長L=75mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN3-06075	1/8	10.5	②	500	125	350
SFN3-08075	1/4	13.8	②	240	60	350
SFN3-10075	3/8	17.3	②	240	40	350
SFN3-13075	1/2	21.7	②	140	35	410
SFN3-20075	3/4	27.2	②	96	16	510
SFN3-25075	1	34	②	60	10	640
SFN3-32075	1 1/4	42.7	②	60	6	890
SFN3-40075	1 1/2	48.6	②	60	6	1,110
SFN3-50075	2	60.5	②	20	5	1,430

全長L=125mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN3-06125	1/8	10.5	②	300	75	520
SFN3-08125	1/4	13.8	②	240	40	520
SFN3-10125	3/8	17.3	②	150	25	520
SFN3-13125	1/2	21.7	②	60	15	650
SFN3-20125	3/4	27.2	②	60	10	800
SFN3-25125	1	34	②	30	5	1,000
SFN3-32125	1 1/4	42.7	②	32	4	1,490
SFN3-40125	1 1/2	48.6	②	24	2	1,690
SFN3-50125	2	60.5	②	16	2	2,140
SFN3-65125	2 1/2	76.3	②	10	-	3,440
SFN3-80125	3	89.1	②	10	-	4,220
SFN3-100125	4	114.3	②	8	-	6,230

全長L=250mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
★ SFN3-10250	3/8	17.3	②	50	-	1,770
★ SFN3-13250	1/2	21.7	②	30	-	1,340
★ SFN3-20250	3/4	27.2	②	25	-	1,550
★ SFN3-25250	1	34	②	15	-	1,940

全長L=300mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
★ SFN3-10300	3/8	17.3	②	50	-	2,020
★ SFN3-13300	1/2	21.7	②	30	-	1,590
★ SFN3-20300	3/4	27.2	②	25	-	1,860
★ SFN3-25300	1	34	②	20	-	2,300

全長L=150mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN3-06150	1/8	10.5	②	240	60	560
SFN3-08150	1/4	13.8	②	160	40	560
SFN3-10150	3/8	17.3	②	100	25	560
SFN3-13150	1/2	21.7	②	60	15	800
SFN3-20150	3/4	27.2	②	48	8	940
SFN3-25150	1	34	②	30	5	1,160
SFN3-32150	1 1/4	42.7	②	18	3	1,710
SFN3-40150	1 1/2	48.6	②	12	2	1,910
SFN3-50150	2	60.5	②	16	2	2,460
SFN3-65150	2 1/2	76.3	②	10	-	4,000
SFN3-80150	3	89.1	②	10	-	4,920
SFN3-100150	4	114.3	②	8	-	8,450

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボ・チーズ・ヘッダー

ユニオン・六角ニップル

ブッシング

6

ステンレス製品

ソケット・ソケット・ソケット

ソケット・ソケット・ソケット

長ニップル

参考資料