
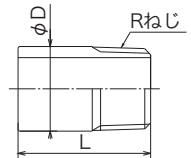


丸片ニップル・片長ニップル

注意



- ・ステンレス材質についてはP332をご覧ください。
- ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
- ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304(P328~330)は溶接できますが、その他材質のSCS13・SCS14Aのロストワックス鋳造品は溶接できません。

SFN5型 丸片ニップル 材質: SUS304TP

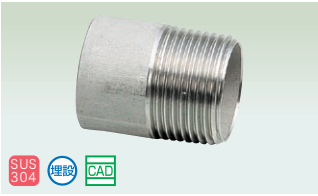

品番	呼び径	L	φD	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFN5-06	1/8	24.5	10.5	③	600	150	200
SFN5-08	1/4	26	13.8	③	600	150	200
SFN5-10	3/8	28	17.3	③	480	120	200
SFN5-13	1/2	34	21.7	③	240	60	260
SFN5-20	3/4	38	27.2	③	240	60	280
SFN5-25	1	42	34	③	160	20	400
SFN5-32	1 1/4	50	42.7	③	60	6	630
SFN5-40	1 1/2	50	48.6	③	48	8	700
SFN5-50	2	58	60.5	③	30	5	1,010
SFN5-65	2 1/2	70	76.3	③	18	-	1,850
SFN5-80	3	78	89.1	③	18	-	2,430
SFN5-100	4	90	114.3	③	6	-	4,120

SFN6型 片長ニップル 材質: SUS304TP

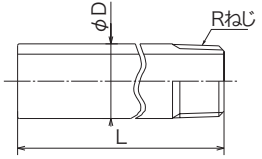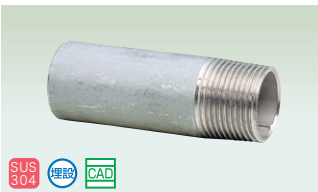

全長L=50mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN6-06050	1/8	10.5	③	500	125	260
SFN6-08050	1/4	13.8	③	500	125	260
SFN6-10050	3/8	17.3	③	400	100	260
SFN6-13050	1/2	21.7	③	300	50	350
SFN6-20050	3/4	27.2	③	180	30	390
SFN6-25050	1	34	③	90	15	470

全長L=125mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN6-06125	1/8	10.5	③	300	75	520
SFN6-08125	1/4	13.8	③	240	40	520
SFN6-10125	3/8	17.3	③	150	25	520
SFN6-13125	1/2	21.7	③	60	15	650
SFN6-20125	3/4	27.2	③	60	10	800
SFN6-25125	1	34	③	30	5	1,000
SFN6-32125	1 1/4	42.7	③	32	4	1,490
SFN6-40125	1 1/2	48.6	③	24	2	1,690
SFN6-50125	2	60.5	③	16	2	2,140
SFN6-65125	2 1/2	76.3	③	10	-	3,440
SFN6-80125	3	89.1	③	10	-	4,220
SFN6-100125	4	114.3	③	8	-	6,230

全長L=75mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN6-06075	1/8	10.5	③	500	125	350
SFN6-08075	1/4	13.8	③	240	60	350
SFN6-10075	3/8	17.3	③	240	40	350
SFN6-13075	1/2	21.7	③	140	35	410
SFN6-20075	3/4	27.2	③	96	16	510
SFN6-25075	1	34	③	60	10	640
SFN6-32075	1 1/4	42.7	③	60	6	890
SFN6-40075	1 1/2	48.6	③	60	6	1,110
SFN6-50075	2	60.5	③	20	5	1,430

全長L=150mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN6-06150	1/8	10.5	③	240	60	560
SFN6-08150	1/4	13.8	③	160	40	560
SFN6-10150	3/8	17.3	③	100	25	560
SFN6-13150	1/2	21.7	③	60	15	800
SFN6-20150	3/4	27.2	③	48	8	940
SFN6-25150	1	34	③	30	5	1,160
SFN6-32150	1 1/4	42.7	③	18	3	1,710
SFN6-40150	1 1/2	48.6	③	12	2	1,910
SFN6-50150	2	60.5	③	16	2	2,460
SFN6-65150	2 1/2	76.3	③	10	-	4,000
SFN6-80150	3	89.1	③	10	-	4,920
SFN6-100150	4	114.3	③	8	-	8,450

全長L=100mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN6-06100	1/8	10.5	③	360	90	410
SFN6-08100	1/4	13.8	③	280	70	410
SFN6-10100	3/8	17.3	③	140	35	410
SFN6-13100	1/2	21.7	③	80	20	540
SFN6-20100	3/4	27.2	③	60	15	630
SFN6-25100	1	34	③	60	10	810
SFN6-32100	1 1/4	42.7	③	48	6	1,170
SFN6-40100	1 1/2	48.6	③	36	3	1,370
SFN6-50100	2	60.5	③	20	5	1,710
SFN6-65100	2 1/2	76.3	③	10	-	2,860
SFN6-80100	3	89.1	③	10	-	3,510
SFN6-100100	4	114.3	③	8	-	5,400

全長L=200mm

品番	呼び径	φD	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFN6-06200	1/8	10.5	③	120	60	710
SFN6-08200	1/4	13.8	③	140	35	710
SFN6-10200	3/8	17.3	③	80	20	710
SFN6-13200	1/2	21.7	③	40	10	990
SFN6-20200	3/4	27.2	③	36	6	1,160
SFN6-25200	1	34	③	30	5	1,440
SFN6-32200	1 1/4	42.7	③	12	2	2,200
SFN6-40200	1 1/2	48.6	③	12	2	2,460
SFN6-50200	2	60.5	③	6	-	3,060
SFN6-65200	2 1/2	76.3	③	10	-	5,070
SFN6-80200	3	89.1	③	10	-	6,200
SFN6-100200	4	114.3	③	8	-	8,900

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。★は新製品

早見表
ボールバルブ
バルブ
エルボー
ユニオン
六角ニップル
ブッシング
6 ステンレス製
ソケット
パイプ加工
長ニップル
参考資料