


# オイルストレーナー (OF-50型)

## OF-50LV型 オイルストレーナー Rc 3/8 × ホースニップル, Rc 3/8 × Rc 1/4

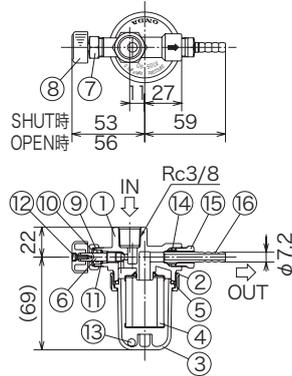

品番	フィルター	カップ	付属品	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OF-50LVA	濾紙40μ	PC	⑭⑮⑯	50	-	2,600
OF-50LVB	濾紙40μ	PC	-	50	-	2,500


OF-50LVBのOUT側ねじはRc1/4です。

### 部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	ZDC2	9	グランパッキン	NBR
2	締付ナット	ZDC2	10	座金大	C2801P
3	カップ	PC	11	座金小	C2801P
4	フィルター	濾紙	12	セムスビス	SUS
5	オーリング	NBR	13	浮玉	PP
6	スピンドル	C3604BD	※14	φ8スリーブ	POM
7	押えナット	ZDC2	※15	φ8押えナット	C3604BD
8	ハンドル	ZDC2	※16	φ8ユニオン	C3604BD

注：※部品の付属は品番により異なります。品番表の付属品を参照下さい。

## OF-50SVB オイルストレーナー Rc 1/4 × Rc 1/4

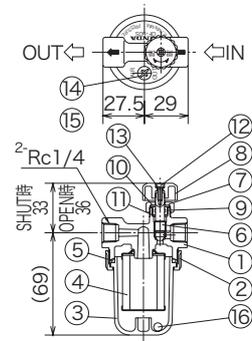


品番	フィルター	カップ	付属品	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OF-50SVB	濾紙40μ	PC	-	80	-	2,400

### 部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	ZDC2	9	グランパッキン	NBR
2	締付ナット	ZDC2	10	座金大	C2801P
3	カップ	PC	11	座金小	C2801P
4	フィルター	濾紙	12	セムスビス	SUS
5	オーリング	NBR	13	パネ座金	S12C
6	スピンドル	C3604BD	14	エア抜ビス	C2700W
7	押えナット	ZDC2	15	オーリング	NBR
8	ハンドル	ZDC2	16	浮玉	PP

## OF-50S型 オイルストレーナー Rc 1/4 × Rc 1/4

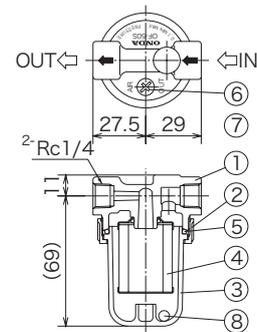

品番	フィルター	カップ	付属品	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OF-50SA	濾紙40μ	PC	⑧	80	-	2,200
OF-50SH	SUS#150	アルミ	-	80	-	2,600

### 部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	ZDC2	5	オーリング	NBR
2	締付ナット	ZDC2	6	エア抜ビス	C2700W
3	カップ	上記	7	オーリング	NBR
4	フィルター	上記	※8	浮玉	PP

注：※部品の付属は品番により異なります。品番表の付属品を参照下さい。

## ストレーナーカップ (PC) ・ オーリングの品番、寸法

参考資料

### PCカップ



ストレーナー 型式	PCカップ		オーリング	
	品番	寸法 (mm) 直径×高さ	品番	内径寸法 (mm)
OF-100LVA・B, OF-100SVC	OF-5902	φ59.6×80	3GK060B	φ59.4
OF-100SA	-	-	3G-060D	
OF-100LVC・D・E・F・Y・Z	OF-56013	φ55×71	3GK055B	φ54.4
OF-100LVS・H				
OF-100LK	OF-54012	φ59.6×145	3GK060B	φ59.4
OF-70, OF-75	OF-4921	φ45×55.3	3GK045B	φ44.4
OF-50	OF-3902	φ38×52.5	3KQ037B	φ37.2
OF-35	OF-2902	φ34×40	3KQ033B	φ33.2

注意 ・ PCカップはA重油には使用できません。

工事説明書はP364をご覧ください。