

ジョイボックス JB-WL シリーズ


保護構造 IP67 適合。大型・端子台なしタイプで多目的用途に対応。

■特長

- ◆環境性能：耐油性・耐候性兼用。
- ◆多目的用途対応。
- ◆フタ高さ：2機種
- ◆透明フタには耐薬品性に優れた材料を使用。


■用途

- ・DIN レール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
 - ・センサーアンプ等の防水・防塵に。
 - ・プリント基板、小型ユニットの収納に。
- ※用途・仕様に合わせ穴加工をしてご使用ください。

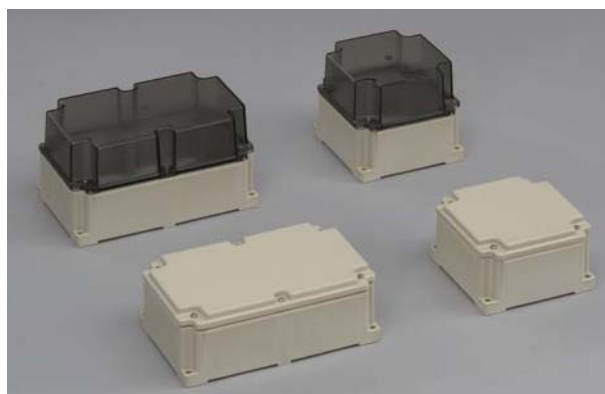

RoHS

■型式の見方

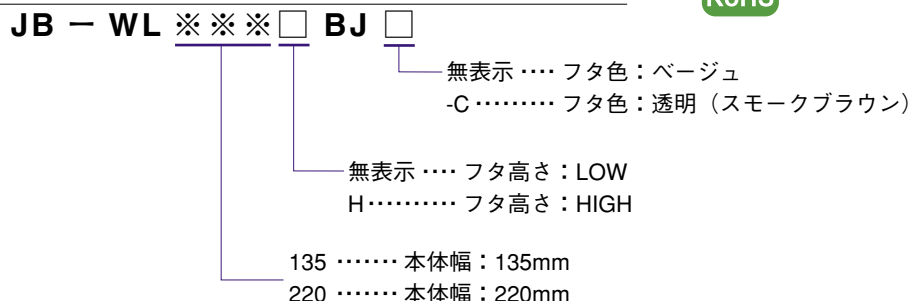

■型式・仕様

型式	使用周囲温度	外形寸法 (mm)	付属品	本体質量	梱包数量	フタ色	フタ高さ
JB-WL135BJ	-40 ~ +100℃	W135 × H80 × D135	M4 × 8 タッピング グネジ (2個)	約 447 g	1個/袋	ベージュ	LOW
JB-WL135BJ-C	-40 ~ +65℃			約 415 g		透明 (スモークブラウン)	
JB-WL220BJ	-40 ~ +100℃	W220 × H80 × D135		約 677 g		ベージュ	
JB-WL220BJ-C	-40 ~ +65℃			約 621 g		透明 (スモークブラウン)	
JB-WL135HBJ	-40 ~ +100℃	W135 × H120 × D135		約 533 g		ベージュ	HIGH
JB-WL135HBJ-C	-40 ~ +65℃			約 478 g		透明 (スモークブラウン)	
JB-WL220HBJ	-40 ~ +100℃	W220 × H120 × D135		約 800 g		ベージュ	
JB-WL220HBJ-C	-40 ~ +65℃			約 724 g		透明 (スモークブラウン)	

⚠ 注意

- ・ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ・ジョイボックスに足を掛けるなど荷重をかけないでください。
 - ・ジョイボックスに塗装はしないでください。
 - ・油中・水中では使用できません。
 - ・以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
 - (1) 使用周囲温度外。
 - (2) 強酸、アルカリ、ハロゲン系有機溶剤の雰囲気。
 - (3) 透明タイプの場合、アルコールの雰囲気。
 - (4) 水蒸気、高温・高湿の雰囲気。
 - (5) 直射日光の当たる場所。
- その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合わせください。