

# 25S

## オイルス #250-07 (#425-07) パイプ素材

RoHS

ELV

鉛フリー

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

複層系ヘアリング

金属系ヘアリング

エアヘアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内




適用する内径、外径から Parts No. を選んでください。

(例)内径 53mm、外径 74mm の場合

**25S - 5374**

Parts No. でご指示ください。

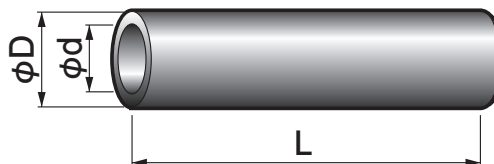

- #250-07 プッシュ素材から加工後、パラフィン処理を施しますと#425-07 (水中用)として使用できます。

Parts No.	内径		外径		長さ L
	φd	公差	φD	公差	
<b>25S-1932</b>	19	±0.3	32	+2.0 0	500
<b>25S-2437</b>	24	±0.3	37	+2.0 0	500
<b>25S-2944</b>	29	±0.3	44	+2.0 0	500
<b>25S-3447</b>	34	±0.3	47	+2.0 0	500
<b>25S-3952</b>	39	±0.3	52	+2.0 0	500
<b>25S-3958</b>	39	±0.3	58	+2.0 0	500
<b>25S-4362</b>	43	±0.3	62	+2.0 0	500
<b>25S-4972</b>	49	±0.3	72	+2.0 0	500
<b>25S-5374</b>	53	±0.5	74	+2.0 0	500
<b>25S-5882</b>	58	±0.5	82	+2.0 0	500
<b>25S-6384</b>	63	±0.5	84	+2.0 0	500
<b>25S-6889</b>	68	±0.5	89	+2.0 0	500
<b>25S-7395</b>	73	±0.5	95	+2.0 0	500
<b>25S-78103</b>	78	±0.5	103	+3.0 0	1,000
<b>25S-83108</b>	83	±0.5	108	+3.0 0	1,000
<b>25S-88113</b>	88	±0.5	113	+3.0 0	1,000
<b>25S-98123</b>	98	±0.5	123	+3.0 0	1,000
<b>25S-103128</b>	103	±0.5	128	+3.0 0	1,000
<b>25S-108133</b>	108	±0.5	133	+3.0 0	1,000
<b>25S-118143</b>	118	±0.5	143	+3.0 0	1,000