


適用する内径、外径、長さから Parts No. を選んでください。


(例)内径60mm、外径80mm、長さ90mmの場合

FGB - 608090

Parts No. でご指示ください。

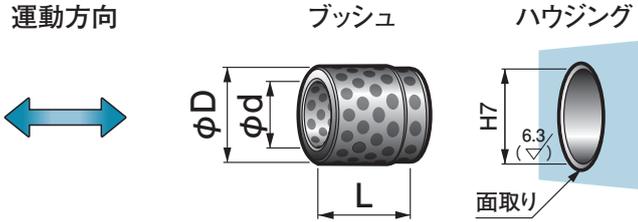

- ベース金属は、500F₁です。
- 往復運動に使用できます。
- ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。

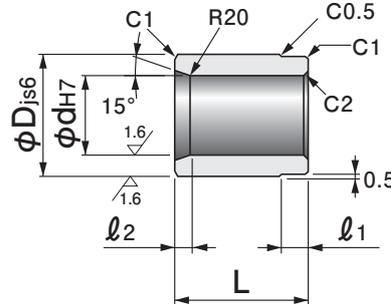

Parts No.	内径		外径		長さ		l ₁	l ₂
	φd	公差	φD	公差	L	公差		
FGB-254040	25	+0.021 0	40	±0.008	40	0 -0.2	10	5
FGB-305050	30	+0.021 0	50	±0.008	50	0 -0.2	10	5
FGB-356055	35	+0.025 0	60	±0.0095	55	0 -0.2	15	5
FGB-406055	40	+0.025 0	60	±0.0095	55	0 -0.2	15	5
FGB-406060	40	+0.025 0	60	±0.0095	60	0 -0.2	10	5
FGB-507075	50	+0.025 0	70	±0.0095	75	0 -0.2	15	10
FGB-608090	60	+0.030 0	80	±0.0095	90	0 -0.2	20	10
FGB-80100120	80	+0.030 0	100	±0.011	120	0 -0.2	25	10
FGB-100120150	100	+0.035 0	120	±0.011	150	0 -0.2	25	10
FGB-120140180	120	+0.035 0	140	±0.0125	180	0 -0.2	25	10